

2014


GEARBOX

BOÎTES DE VITESSES

Getriebe / Scatola cambio / Caja de cambios / Caixa de câmbio /
Vernellingsbak / Коробка передач / skrzynia biegów



BEARING TYPES / TYPES DE ROULEMENT / WÄZLAGERTYPEN / TIPO DI CUSCINETTO / TIPO DE RODAMIENTO / TIPO DE ROLAMENTO / ВИДЫ ПОДШИПНИКОВ / RODZAJ ŁOŻYSKA / LAGERTYPES

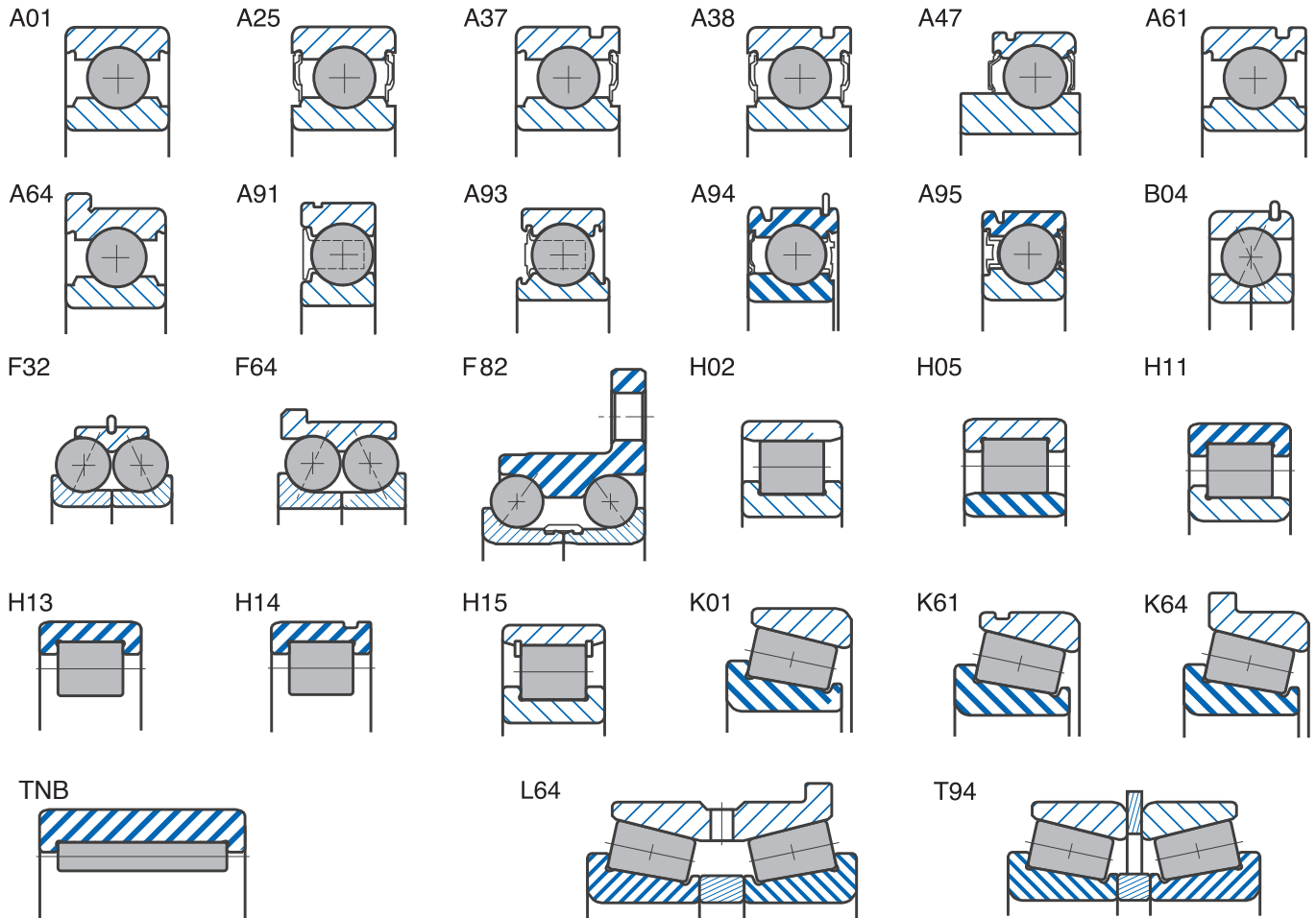

I X speed automatic gearbox
Boîte automatique X rapports
X-Gang-Automatikgetriebe
Cambio automatico - X velocità
Caja automática X cambios
Caixa automática de X velocidades
X versnellingen automatische transmissie
Автоматическая КПП
X biegowa automatyczna skrzynia biegów

HI X speed manual gearbox
Boîte manuelle X rapports
X-Gang-Schaltgetriebe
Cambio manuale - X velocità
Caja manual X cambios
Caixa manual de X velocidades
X versnellingen handgeschakelde transmissie
Механическая КПП
X biegowa skrzynia biegów transmissie

CVT Continuously variable transmission
Boîte de vitesse à variation continue
Stufenloses Getriebe
Scatola cambio a variazione continua
Caja de cambios de variación continua
Transmissão continuamente variável
Continu variabele transmissie
Бесступенчатая КПП (Вариатор)
Skrzynia biegów

4x4 4 Wheel Drive (4WD)
4 roues motrices
Vierradantrieb
4 ruote motrici
4 ruedas motrices
Tração 4X4 (4WD)
Vierwielaandrijving
Полный привод (4WD)
Napęd na cztery koła

⊙ ⊗ ⊥ Bearing dimensions
Dimensions du roulement
Abmessung des Radlagers
Dimensioni del cuscinetto
Dimensiones del rodamiento
Dimensões do rolamento
Lagerafmetingen
Размеры подшипника
Wymiary łożyska

SOMMAIRE - SUMMARY - INHALT - INDICE - SOMMARIO - SUMARIO - СОДЕРЖАНИЕ - SPIS TREŚCI - OVERZICHT

Avant propos / Foreword	3
Vorwort / Introduction	4
Preámbulo / Introdução	5
Предисловие / Przedmowa	6
Voorwoord	7
Évolutions/ Changes / Entwicklung / Evoluzioni / Evoluciones / Evoluções / Изменения / Zmiany / Evoluties	11
Nouveautés/ Neue Typen / Novelities / Novita / Novedades / Novidades / Новинки / Nowości / Nieuwigheden	12
Classement par boîtes de vitesses Classification by gearbox Auflistung nach Getriebe-Typen Classificazione per codice cambio Clasificado por cajas de cambios Clasificado por caixas de velocidades Классификация по КПП Klasyfikacja według skrzyni biegów Klassering per versnellingsbak	17
Classement par dimensions Classification by dimension Auflistung nach Abmessungen Classificazione per dimensioni Clasificado por dimensiones Clasificado por dimensões Классификация по размерам Klasyfikacja według rozmiaru Klassering naar afmetingen	83
Classement par référence NTN-SNR Classification by NTN-SNR P/N Einteilung nach NTN-SNR- Nummern Classificazione per riferimenti NTN-SNR Clasificación por referencia NTN-SNR Classificação pela referência NTN-SNR Классификация по артикулу NTN-SNR Klasyfikacja według referencji NTN-SNR Indeling per NTN-SNR-nummer	101
Liste de correspondances Cross reference list Vergleichsliste Lista di corrispondenza Correspondencias Lista de correspondências Список соответствий Lista referencji krosowych Crosslijst	121



NOTES

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.



AVANT PROPOS

Ce catalogue rechange automobile est un instrument de dialogue entre vous et NTN-SNR.

En raison de notre politique de développement continu et de recherche permanente du meilleur rapport produit/prix, nous nous réservons le droit de modifier, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document qui n'a pas de caractère contractuel.

Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans le catalogue rechange automobile NTN-SNR malgré le soin apporté à sa réalisation n'engagent pas la responsabilité de NTN-SNR ROULEMENTS.

Les équivalences mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif, sur les bases des informations communiquées par les constructeurs.

Pour confirmation, consultez votre interlocuteur NTN-SNR.

Les indications de références des constructeurs ou de la concurrence ne sont données qu'à titre d'information permettant la comparaison. L'utilisation de ces indications pour l'établissement de factures n'est pas autorisée.

Les instructions et informations figurant dans ce catalogue ont été établies sur la base de notre expérience et de nos évaluations, elles ne sauraient toutefois engager la responsabilité de notre Société.

Les roulements, galets, butées et kits de ce catalogue sont des composants déterminants pour la sécurité. Pour éviter des accidents graves qui pourraient être consécutifs à un mauvais montage ou à une erreur de réglage, suivre les instructions et recommandations mentionnées dans les revues techniques spécialisées.

Leur remplacement ne doit être effectué que par du personnel spécialisé dans les conditions prévues par les directives en vigueur en matière de prévention des accidents pour les travaux sur véhicule.

Ce document est la propriété exclusive de NTN-SNR ROULEMENTS, la reproduction partielle ou totale est interdite sauf accord de NTN-SNR ROULEMENTS.

FOREWORD

This automotive aftermarket catalog is a dialogue tool between you and NTN-SNR.

As a result of our continuous improvement policy and our drive to constantly increase the product value-to-cost ratio, we reserve the right to change all or part of the design and/or specifications of products listed in this document without notice.

The information included in this catalog has been checked carefully ; however no liability can be accepted by NTN-SNR ROULEMENTS for any errors or omissions.

Cross references listed in this document are provided for information only. They are based on data received from OEM's. For confirmation, please contact NTN-SNR.

OEM and/or competitor part numbers are provided for information only. Their use is prohibited for purchase orders and invoices.

The information and recommendations provided in this document are based on our field experience and test evaluations. NTN-SNR ROULEMENTS assumes no liability for damages, injuries or losses resulting from the application of the information and recommendations aforementioned.

Bearings, bushings and kits listed in this catalog are safety parts. To prevent serious accidents resulting from an incorrect installation or an improper setup, follow carefully all recommendations provided in the specialized technical publications. The change of these parts should be performed by specialists within the scope of National, Federal and/or State vehicle safety regulations.

The content of this catalog is the exclusive property of NTN-SNR ROULEMENTS, and it may not be reproduced either in whole or in part without NTN-SNR ROULEMENTS' prior written authorization.

VORWORT

Dieser Katalog ist ein Instrument der Kommunikation und Ihre Anregungen, Korrekturen oder Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne entgegen.

Ausgehend von unserer Politik der kontinuierlichen Entwicklung und der permanenten Suche nach einem besseren Produkt/Preis Verhältnis, behalten wir uns vor, Produkte und die angegebenen Spezifikationen, die nicht Vertragsbestandteil sind, ganz oder teilweise zu ändern.

Der Katalog wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt für eventuelle Fehler im Katalog können wir keine Verantwortung übernehmen.

Die angegebenen Vergleichsnummern basieren auf den Angaben der Hersteller und dienen nur zu Vergleichszwecken. Für Bestätigung kontaktieren Sie Ihren NTN-SNR-Ansprechpartner.

Soweit wir in unseren Unterlagen Bezug nehmen auf die Ersatzteilnummer der Fahrzeughersteller, dient dies nur zu Vergleichszwecken. Ein Verwendung derartiger Angaben in Rechnungen an den Fahrzeugbesitzer ist nicht statthaft.

Unsere Auswertungen und Erfahrungen sind Basis für die Informationen, Empfehlungen und Anleitungen die Sie in diesem Katalog finden. NTN-SNR ROULEMENTS kann nur eine Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen übernehmen. Für unabsichtliche Fehlinformationen im Katalog kann NTN-SNR ROULEMENTS in keinsten Weise eine Verantwortung übernehmen.

Die Produkte in diesem Katalog sind sicherheitsrelevante Teile für das Fahrzeug. Um eventuelle schwere Unfälle resultierend aus einer falschen Montage oder falschen Einstellung zu vermeiden, befolgen Sie die Empfehlungen und Anweisungen die Sie in technischen Handbüchern finden. Der Eingriff sollte von Fachleuten mit einschlägiger Ausbildung und Erfahrung im Kfz-Handwerk vorgenommen werden.

Der Inhalt dieses Katalogs ist ausschließlich Eigentum von NTN-SNR ROULEMENTS. Ein Nachdruck vollständig oder in Auszügen darf nur mit schriftlicher Genehmigung von NTN-SNR ROULEMENTS erfolgen.

INTRODUCTION

Questo catalogo ricambi auto è uno strumento di dialogo tra voi e NTN-SNR ROULEMENTS.

Dato che la nostra politica di sviluppo continuo e di ricerca permanente mira al migliore rapporto prodotto/prezzo, ci riserviamo il diritto di modificare, tutti o in parte, i prodotti o le loro specifiche citati in questo catalogo che non hanno carattere contrattuale.

NTN-SNR ROULEMENTS non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo catalogo, nonostante la cura con la quale è stato realizzato.

Le corrispondenze citate in questo documento sono date a titolo indicativo, sulla base delle informazioni comunicate dal costruttore.

Per conferme, consultate il vostro interlocutore NTN-SNR.

I riferimenti dei costruttori o della concorrenza sono dati solo a titolo d'informazione per la comparazione.

Le istruzioni, le raccomandazioni e le informazioni contenute nel presente documento sono state formulate sulla base della nostra esperienza e delle nostre stime. Al di là degli obblighi legali, NTN-SNR ROULEMENTS non si assume nessuna responsabilità per i danni legati alle raccomandazioni, istruzioni e informazioni citate.

I cuscinetti di questo catalogo sono dei componenti determinanti della sicurezza.

Per evitare incidenti gravi che potrebbero essere conseguenza di un cattivo montaggio o di un errore di regolazione, seguire attentamente le raccomandazioni delle riviste tecniche specializzate. La sostituzione deve essere effettuata da personale qualificato nelle condizioni delle direttive in materia di prevenzione degli incidenti per interventi sui veicoli.

Il contenuto di questo catalogo è proprietà esclusiva di NTN-SNR e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza l'accordo scritto di NTN-SNR.

PREÁMBULO

Este catálogo de recambio automóvil es un instrumento de diálogo.

En razón de nuestra política de desarrollo continuo y de investigación permanente de mejor relación producto/precio, nos reservamos el derecho de modificar todo o en parte los productos y especificaciones mencionadas en este documento que no tiene carácter contractual.

Las informaciones incluidas en este catálogo se han verificado atentamente, no obstante, no nos responsabilizamos de los eventuales errores o fallos.

Las equivalencias mencionadas en este documento, se dan a título indicativo, sobre la base de las informaciones comunicadas por los constructores. Para confirmación consulte a su interlocutor NTN-SNR.

Las indicaciones de referencia de los constructores o de la competencia son dadas a título de información, que permita la comparación. La utilización de estas indicaciones para facturas no está autorizada.

Nuestra experiencia y nuestras evaluaciones son la base de las instrucciones, recomendaciones e informaciones contenidas en el presente documento. Sin embargo, fuera de las obligaciones legales, NTN-SNR ROULEMENTS no asume ninguna responsabilidad vinculada a las recomendaciones, instrucciones e informaciones citadas.

Los rodamientos, rodillos, topes y kits de este catálogo son componentes determinantes para la seguridad. Para evitar accidentes graves que pudieran ser consecuencia de un mal montaje, o de un error de ajustes, se recomienda seguir las instrucciones y recomendaciones mencionadas en las revistas técnicas especializadas.

El contenido de este catálogo es la propiedad exclusiva de NTN-SNR ROULEMENTS y no se puede reproducir total o parcialmente sin el acuerdo escrito de nuestra empresa.

INTRODUÇÃO

Este catálogo de reposição automotiva é um instrumento de diálogo entre você e a NTN-SNR.

Em razão de nossa política de desenvolvimento contínuo e de pesquisa permanente da melhor relação produto/preço, nós nos reservamos o direito de modificar, total ou parcialmente os produtos e especificações mencionadas neste documento que não tem caráter contratual.

As informações contidas neste catálogo foram cuidadosamente verificadas, porém, não nos responsabilizamos por eventuais erros ou omissões.

As equivalências mencionadas neste documento são dadas a título indicativo, sobre a base das informações comunicadas pelos fabricantes. Para confirmação, consulte o seu interlocutor NTN-SNR.

As indicações de referência dos fabricantes ou da competência são dadas a título de informação, que permita a comparação. A utilização destas indicações para faturas não está autorizada.

Nossa experiência e nossas avaliações são a base de nossas instruções, recomendações e informações contidas no presente documento. Todavia, além das obrigações legais, a NTN-SNR Rolamentos não assume qualquer responsabilidade vinculada às recomendações, instruções e informações citadas.

Os rolamentos, rolos, batentes e kits deste catálogo são componentes determinantes para a segurança. Para evitar acidentes graves que possam ser consequência de uma má montagem, ou de um erro de ajustes, recomenda-se seguir as instruções e recomendações mencionadas nas revistas técnicas especializadas.

O conteúdo deste catálogo é propriedade exclusiva da NTN-SNR Rolamentos e não se pode reproduzir total ou parcialmente sem prévio acordo escrito de nossa empresa.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий каталог «Запасные части для автомобилей» – это средство установления диалога между Вами и сотрудниками компании NTN-SNR.

Ввиду того, что политика нашей компании направлена на постоянное развитие и непрерывный поиск оптимального соотношения цены и качества, мы оставляем за собой право частично или полностью модифицировать товары и описания, приведенные в этом документе, который не может служить для точной идентификации товара.

Ошибки или пропуски, которые могли быть допущены, несмотря на приложенные нами усилия при подготовке каталога «NTN-SNR – Запасные части для автомобилей», не могут послужить поводом для привлечения компании NTN-SNR ROULEMENTS к юридической ответственности.

Упомянутые в этом каталоге эквиваленты приведены для наглядности и основаны на информации, предоставленной производителями.

Для их уточнения обратитесь к консультанту компании NTN-SNR.

Сведения об обозначениях, принятых производителями или их конкурентами, даны исключительно для общей информации и для возможности сравнения. Не разрешается использовать эти сведения при составлении счета-фактуры.

Приведенные в этом каталоге сведения и рекомендации основаны на нашем опыте и на сделанных нами оценках. Однако они не могут послужить поводом для привлечения нашей Компании к юридической ответственности.

Подшипники, ролики, опорные подшипники и их ремкомплекты, упомянутые в этом каталоге, являются деталями, от которых зависит безопасность. Во избежание серьезных аварий, которые могут стать результатом неправильного монтажа или ошибок при установке, следуйте инструкциям и рекомендациям, приведенным в специализированных технических описаниях. Замена деталей должна осуществляться подготовленным персоналом в условиях, предусмотренных действующими правилами безопасности при ремонте автомобилей.

Настоящий документ является исключительной собственностью компании NTN-SNR ROULEMENTS. Частичное или полное копирование документа без согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS запрещено.

PRZEDMOWA

Katalog części zamiennych do samochodów jest w pewnym sensie narzędziem dialogu pomiędzy Państwem a firmą NTN-SNR.

Jako wynik ciągłego ulepszania polityki oraz bezustannego kontrolowania stosunku ceny do wartości produktu, zastrzegamy sobie prawo do zmiany całości lub części projektu lub specyfikacji produktów umieszczonych w niniejszym katalogu, bez uprzedzenia.

Informacje zawarte w tym katalogu zostały precyzyjnie sprawdzone, jednakże NTN-SNR nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub zaniechania, które to mogą się ujawnić.

Referencje krosowe podane zostały wyłącznie dla informacji i oparte są na danych otrzymanych z rynku OE.

Celem potwierdzenia zalecamy kontakt z NTN-SNR.

Numery OE lub firm konkurencyjnych umieszczone zostały tylko dla informacji, a używanie ich celem dokonania zakupu, lub posługiwanie się nimi na fakturach jest zabronione.

Informacje i zalecenia zawarte w tym katalogu oparte są na naszym praktycznym doświadczeniu i ocenach testów. NTN-SNR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zranienie lub stratę poniesioną na skutek zastosowania informacji lub zaleceń zawartych w niniejszym katalogu.

Łożyska, tuleje oraz zestawy wymienione w tym katalogu są częściami bezpieczeństwa. Celem zapobiegnięcia poważnym wypadkom doznany na skutek złej instalacji, zalecamy korzystanie ze specjalistycznych publikacji technicznych.

Wymiana tych części powinna być dokonywana przez specjalistów z zakresu narodowych, federalnych lub stanowych regulacji bezpieczeństwa.

Zawartość katalogu jest wyłączną własnością NTN-SNR i nie może być reprodukowana ani w części ani w całości bez uprzedniej pisemnej autoryzacji NTN-SNR.



VOORWOORD

Deze catalogus is een communicatie-instrument. We zien uw opmerkingen, correcties en verbeteringsvoorstellen graag tegemoet.

Door onze voortdurende ontwikkelingspolitiek en permanente zoektocht naar een betere product/prijs-verhouding, behouden we ons het recht voor, producten en specificaties, die niet deel uitmaken van een contract, compleet of gedeeltelijk te veranderen.

De informatie in deze catalogus werd zorgvuldig gecontroleerd; We zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die toch nog in de catalogus zouden staan.

De crossreferenties vermeld in deze catalogus zijn enkel ter informatie. Deze zijn gebaseerd op data die we van OEM ontvangen hebben.

Voor bevestiging, contacteer uw NTN-SNR contactpersoon. OEM-nummers en concurrentienummers dienen enkel ter vergelijking. Het is verboden deze gegevens te gebruiken voor het opmaken van facturen.

De informatie en aanbevelingen in deze catalogus zijn gebaseerd op onze ervaring en evaluaties. NTN-SNR Roulements draagt in geen geval verantwoordelijkheid voor eventuele verkeerde informatie die in deze catalogus opgenomen werd.

De producten in deze catalogus zijn veiligheidsonderdelen. Om eventuele zware ongevallen door een verkeerde montage of verkeerde instellingen, te vermijden, gelieve de aanbevelingen en aanwijzingen te volgen die u in de technische handboeken vindt. De montage moet door vakmensen met ervaring uitgevoerd worden.

De inhoud van deze catalogus is uitsluitend eigendom van NTN-SNR Roulements. Het is niet toegestaan de catalogus geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van NTN-SNR Roulements.

NOTES

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



**Évolutions / Changes / Entwicklung /
Evoluzioni / Evoluciones / Evoluções / Изменения /
Zmiany / Evoluties**

**Nouveautés / Neue Typen / Novelties / Novita /
Novedades / Novidades / Новинки / Nowości /
Nieuwigheden**

NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

**ÉVOLUTIONS – CHANGES – ENTWICKLUNG
EVOLUZIONI – EVOLUCIONES – EVOLUÇÕES
ИЗМЕНЕНИЯ – ZMIANY – EVOLUTIES**

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 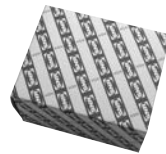
 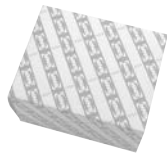


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
**32009.V.H106
AB.12390 S02
AB.12458 S05
AB.40087 S06
AB.41376.S01
AB.41376.S02
AB12573
AB40019S02
AB40204S02
EC12694H106
EC42193YS02H206
SC06D02CS12**

**32009.V.C12.UA
AB.12390 S01
AB.12458 S06
AB40087S08
AB.41376.Y.S04
AB.41376.Y.S04
AB12573S03
AB40019S07
AB40204S15
EC12694S02H106
EC.43082.S01.H206
3TM-SC06D02CS12**

**NOUVEAUTÉS – NOVELTIES – NEUE TYPEN
 NOVITA – NOVEDADES – NOVIDADES
 НОВИHKИ – NOWOŚCI – NIEUWIGHEDEN**



AB12458S06		5  JB1	P.44
		5  JB3	P.45
		4  JB4	P.46
		5  JB5	P.46
		 JB9	P.46
		 JH1	P.48
		 JH3	P.48
		 MB1	P.52
		 MB3	P.52
AB35560	NTN TA-SC05C26LLHAXCS24PX1/L588	 F17	P.40
AB40204S15		 C510	P.36
AB41658YS04		 C546 / M40 / M38	P.39
		 M40	P.51
AB41659YS04		 C546 / M40 / M38	P.39
		 M40	P.51
AB42675S02		 RA0	P.78
AB44049S01	NTN 3TM-SX05B12NC3PX1	 NP1	P.66
		 NP4	P.69
		 NP4 PLY/P4V	P.70
AB44052S01	NTN 7TM-6TA-SC05C68CM25PX1V1	 NDK1	P.57
AB44054S01	NTN SX06C36LA-N1LAC3#04	 ND	P.56
		 NDK1	P.57
AB44055S01	NTN TMB305NX7V8	 D50C	P.39
AB44059S01	NTN TAB308X35LLHAXCM#01	 S6-53	P.78
AB44060S01	NTN 3TM-6305V46	 NP1	P.66
		 NP4	P.69
		 NP4 PLY/P4V	P.70
AB44061S01	NTN 6208ZC3	 NP4 PLY/P4V	P.70
		4  PTC	P.77
AB44064S01	NTN 7TM-6TA-SC05B96CS23P_1V2	 ND4	P.57
AB44070S01	NTN SC06C19LLANC3P_1/L588	 ND4	P.57
AB44071S01	NTN 6207	 NP4 PLY/P4V	P.70
AB44072S01	NTN 3TM-6207Z	5  NP1	P.67
AB44075S01	NTN SX05A87NCS30PX1	5  NP1	P.67
AB44076S01	NTN TA-SX06C51NC3PX2V3	5  NP2	P.68
AB44077S01	NTN TMB902LLBC4/L234	5  NP1	P.67
AB44078S01	NTN SC06D02CS12	 TR690	P.79
AB44079S01	NTN 3TM-SC05B97	5  NP1	P.67
AB44080S01	NTN 62/32C3U51	 SI	P.78
AB44081S01	NTN 6205/26V16	5  NP1	P.67
AB44082S01	NTN 6205X31CS14PX29	5  NP1	P.67
AB44083S01	NTN SC05A61	5  NP1	P.67
AB44084S01	NTN SF05A84	5  NP1	P.67
AB44174S01	NTN SF06A49V1	6  NPO / NPD	P.65
AB44175S01	NTN 3TM-SF08A75PX1	6  NPO / NPD	P.65
AB44179S01	NTN 3TM-SF04A61X3	6  NPO / NPD	P.65
AB44180S01	NTN 3TM-SC08A92C3V1	6  NPO / NPD	P.65
AB44188S01	NTN TM-SC05C59	5  NP4	P.69
AB44189S01	NTN 3TM-SF05B80	5  NP4	P.69



AB44191S01	NTN 3TM-SX05B71NC3V1	5 NP4	P.69
AB44192S01	NTN SF06A49	6 PCY	P.71
AB44193S01	NTN 3TM-SF06A48	6 PCY	P.71
AB44196S01	NTN 6006M3/31CS25-1	6 PCY	P.71
AB44198S01	NTN TM-SX05B76NC3	5 NP1	P.66
AB44201S01	NTN SC05A59NV1	4 PTC	P.77
AB44203S01	NTN SC05A58NV1	4 PTC	P.77
AB44204S01	NTN TM-SX06C45LHXLH1#06	FSG180	P.41
AB44207S01	NTN 6306CX34LLUA4XNX#09	FSG300	P.41
AB44231S01	NTN 16008C3V4	8HP	P.28
AB44233S01	NTN 6007C3V65	8HP	P.28
AB44234S01	NTN 6008CS11V44	6HP	P.28
AB44235S01	NTN 6009V24	6HP	P.28
AB44249S01	NTN 3TM-16007/33	NP1	P.66
		NP4 PLY/P4V	P.70
AB44250S01	NTN 6205LLBC3/L283QP	RYZ	P.78
AB44252S01	NTN 7TM-6TA-SC07C03V1	NP4	P.69
AB44257S01	NTN SF07A88	4x4 RFT	P.78
AB44258S01	NTN SF08A67	4x4 RKL	P.78
AB44259S01	NTN TMB208X18C3PX10	NP4 PLY/P4V	P.70
AB44260S01	NTN 6207/33	NP1	P.66
AB44266S01	NTN SC04C73PX1	6 NPO / NPD	P.65
AB44272S01	NTN 6210C3	4x4 PGJ	P.72
BR10552		365	P.25
EC12587S02		BE4	P.33
EC12589S01		5 BA10/5	P.30
EC35116	NTN 2-6E-30205USTPX1-G, ETA-CR-05A22STPX1#G	PK5	P.74
		PK6	P.75
EC35469	NTN ETA-30305STPX1V5-G, ATE-30305STPX1#G	PF1	P.71
		PK1	P.73
		PK5	P.74
		PK6	P.75
EC35483	NTN ETA-32206/25STPX#02, ETA-32206STPX4#G	PK5	P.74
EC35484	NTN A-6E-30205USTPX1-g, ETA-30205STPX1#G	PF1	P.71
		PF6	P.72
		PK1	P.73
		PK5	P.74
		PK6	P.75
EC35494	NTN A-2E-30206UST/25#01	PF6	P.72
EC41053H106		C510	P.36
		ND0	P.57
		PF6	P.72
		PK4	P.73
EC41249S05H200		DQ250	P.40
EC41902H206		TL4	P.79
EC42192YS02H206		M20	P.50
		M32	P.50
EC42193YS02H206		M20	P.50
		M32	P.50
EC42217S01H206		M20	P.50
EC42217S02H206		M32	P.50
EC42224S01H206		PK4	P.73
		PK5	P.74
EC42226S01H206		PK4	P.73
		PK5	P.74
EC42228S01H206		PK4	P.73
		RA0	P.78



EC42229S01H206		M20	P.50
		M32	P.50
		PK4	P.73
EC42310S01H200		M20	P.50
		M32	P.50
EC42320S01H106		M1X	P.49
		M20	P.50
EC43082S01H206		M20	P.50
		M32	P.50
EC43676S01	NTN. ET-32308CSAT/36.512PX3	M5SR1	P.51
EC44050S01	NTN. 4T-33007STPX2	6 NPO / NPD	P.65
		5 NP1	P.66
		NP1	P.66
		5 NP2	P.68
		NP2	P.68
		NP4 PLY/P4V	P.70
		4 NP5	P.70
EC44073S01	NTN. 4T-302/28STPX1	NP4 PLY/P4V	P.70
EC44177S01	NTN. FA-CR-09A16HSTPX1	6 NPO / NPD	P.65
EC44178S01	NTN. FA-CR-09A17HSTPX1	6 NPO / NPD	P.65
EC44181S01	NTN. 4T-33010STPX1V1	6 NPO / NPD	P.65
EC44182S01	NTN. 4T-32205CRSTPX1V1	6 NPO / NPD	P.65
EC44183S01	NTN. 4T-33108STPX2V3	6 NPO / NPD	P.65
EC44184S01	NTN. 4T-CR-0620STPX1	5 NPO / NPD	P.65
		6 NPO / NPD	P.65
		4x4 PGJ	P.72
EC44206S01	NTN. 4T-30206JX2PX13	FSG300	P.41
EC44208S01	NTN. 32009XUSTPX10V5	FSG300	P.41
EC44232S01	NTN. 30214U	6HP	P.28
EC44238S01	NTN. EC0-CR-07A74STPX#07	FE-HAG200	P.40
EC44239S01	NTN. EC0-CR-07A75STPX#07	FE-HAG215	P.41
EC44240S01	NTN. EC0-CR-08A67PX1	APB	P.29
EC44241S01	NTN. EC0-CR-08B59STPX1V2	FE-HAG187	P.40
EC44242S01	NTN. EC0-CR-09B32HCST#05	FE-HAG200	P.40
EC44243S01	NTN. ET-HM88542/HM885#08	VAG195	P.81
EC44244S01	NTN. ET-HM89449/HM894#07	HAG210	P.43
		HAG230	P.43
		VAG195	P.81
EC44245S01	NTN. EC0-CR-10A72STPX1V2	FE-HAG215	P.41
EC44246S01	NTN. EC0-CR-12A19STPX1V3	FE-HAG215	P.41
EC44247S01	NTN. EC0-CR-12A20STPX1V3	FE-HAG215	P.41
EC44265S01	NTN. FA-CR-10A57HSTPX1	6 NPO / NPD	P.65
EC44270S01	NTN. ET-HM803149/HM803110STV3	HAG210	P.43
EC44271S01	NTN. 4T-323/32CSTPX1V1	4x4 PGJ	P.72
EC44465S01	NTN. ETA-CR-08A71STPX1	V6/L4	P.81
EC44466S01	NTN. ETA-CR-08A72STPX1	V6/L4	P.81
GB44056S01	NTN. TM-DF1359CS32V4	NDK1	P.57
GB44066S01	NTN. DE0628/GH	5 TY75 / TM75	P.79
L44649/610		5 ML5	P.55
		6 ML6	P.55
		MLGU	P.56
		MLUC	P.56
L45449/410		BE4	P.33
		C504	P.36
		ME5	P.52
LM603049/011		4 BA10/4	P.30
		5 BA10/5	P.30
		4 BA7/4	P.30
		5 BA7/5	P.31
		4x4 4x2 BE3	P.32



LM78349/310		BE4	P.33
		C504	P.36
		ME5	P.52
N12528S09H100		C514	P.38
N40000S04H100		MLGU	P.56
N41627H300		BE4	P.33
RNU44057S01	NTN 5A-R07A68VPX1	NDK1	P.57
RNU44058S01	NTN 5A-R07A70VPX1	ND	P.56
		NDK1	P.57
RNU44248S01	NTN A-R07A69VPX1	NDK1	P.57
TNB44133S01	NTN 8E-NK30X51X17-1	D50C	P.39
TNB44134S01	NTN GK17X22X21.8XS	6 TY85	P.80
TNB44135S01	NTN HL-8E-NK38.5X67X21-2	5 NP1	P.66
		NP1	P.66
		5 NP2	P.68
TNB44136S01	NTN KJ25X30X20S	5 TY75 / TM75	P.79
TNB44137S01	NTN KJ30X37X22.8XS	5 TY75 / TM75	P.79
		6 TY85	P.80
TNB44138S01	NTN NK27X46X21-1	5 TY75 / TM75	P.79
TNB44139S01	NTN 7E-HR0724	SI	P.78
TNB44140S01	NTN 8E-NK34X59X20-1PX1	5 NP1	P.67
TNB44141S01	NTN 8E-NK38.5X67X17	NP4 PLY/P4V	P.70
		4 NP5	P.70
TNB44142S01	NTN KMJ23X29X17.8X2S	5 NP1	P.66
		5 NP2	P.68
		5 NP4	P.68
TNB44143S01	NTN 8E-NK54X75X16-1	6 NPO / NPD	P.65
		NP2	P.68
TNB44144S01	NTN 8E-NK1-25X52.2X1#04	5 NP1	P.67
TNB44145S01	NTN ARXJ38X60X7.5-2PX1	SI	P.78
TNB44146S01	NTN HL-8E-NK30X48X18-2	MechAT	P.53
TNB44176S01	NTN HL-8E-NK44X72X23-3	6 NPO / NPD	P.65
TNB44185S01	NTN HL-NK33X68X20-1T#01	NP2	P.68
TNB44186S01	NTN HL-NK40X68X20-2T#01	NP2	P.68
TNB44187S01	NTN HL-NK35X68X20-1T#01	NP2	P.68
TNB44190S01	NTN HL-8E-NK34X59X20#03	5 NP4	P.69
TNB44194S01	NTN 8E-NKI-34X56X20	6 PCY	P.71
TNB44195S01	NTN 8E-NKI-30X64X20-1	6 PCY	P.71
TNB44197S01	NTN HL-8E-NK33.5X59X#05	5 NP1	P.66
		5 NP4	P.68
TNB44199S01	NTN HL-8E-NK30X52X19PX3	5 NP1	P.66
		5 NP4	P.68
TNB44200S01	NTN KMJ20X26X17SV2	4 NP5	P.70
		3 PFN	P.72
		4 PTC	P.77
TNB44202S01	NTN HL-8E-NK36X62X18-1	4 PTC	P.77
TNB44254S01	NTN HL-8E-NK32X55X18#07	5 NP2	P.68
TNB44255S01	NTN HL-8E-NK36X64X19#05	RYZ	P.78
TNB44256S01	NTN HL-8E-NK36X64X19#13	5 NP2	P.68
TNB44261S01	NTN 7E-HKS14X21X18.2#01	6 FZ2 / FZ3	P.41
TNB44263S01	NTN 7E-HKS23X27.5X15.2T2PX1	6 FZ2 / FZ3	P.41
TNB44264S01	NTN 7E-HKS20X24X15.2-1ZWT2PX1	6 FZ2 / FZ3	P.41
TNB44268S01	NTN ARXJ18X38.9X6.6	ElecAT	P.40
TNB44269S01	NTN 8E-NK33X54X23-1	ElecAT	P.40
Y75EC43575S02H206		5 ML5	P.55
		6 ML6	P.55
		MLGU	P.56

NOTES

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

 
 
 
 


 
 



 

 



 
 
 
 
 


 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
Classement par boîtes de vitesses
Classification by gearbox
Auflistung nach Getriebe-Typen
Classificazione per codice cambio
Clasificado por cajas de cambios
Classificado por caixas de velocidades
Классификация по КПП
Klasyfikacja według skrzyni biegów
Klassering per versnellingsbak



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a space for writing notes.



329		Renault	P.23
334		Renault	P.23
336		Renault	P.23
352		Renault	P.24
354	4 	Renault	P.24
365		Renault	P.25
367		Renault	P.25
369	5 	Renault	P.25
385		Renault	P.26
395	5 	Renault	P.26
4139		Renault	P.27
4141		Renault	P.27
2CV		Citroën	P.27
408/BH4	4 	Renault	P.28
415/BH5	5 	Renault	P.28
6HP		Land Rover, Hyundai, Kia, Jaguar, Volkswagen, BMW, Aston Martin	P.28
8HP		Volkswagen, BMW, Jeep, Land Rover	P.28
AD4		Renault	P.28
AD8		Renault	P.29
AL4/AL5		Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia	P.29
APB		Nissan, Volkswagen	P.29
AR4		Renault	P.29
BA10/4	4 	Peugeot	P.30
BA10/5	5 	Peugeot	P.30
BA7/4	4 	Peugeot	P.30
BA7/5	5 	Peugeot	P.31
BB6/4		Peugeot	P.31
BB8/4		Peugeot	P.31
BE1		Peugeot, Citroën	P.31
BE3	 4x4 4x2	Peugeot, Citroën, Fiat	P.32
BE4		Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia	P.33
BH3/4	4 	Peugeot, Citroën	P.34
BH3/5	5 	Peugeot, Citroën	P.34
C35		Citroën	P.34
C501	4 	Fiat, Lancia	P.35
C503		Alfa Roméo, Fiat, Lancia	P.35
C504		Alfa Roméo, Fiat Peugeot, Citroën	P.36
C510		Alfa Roméo, Fiat, Lancia	P.36
C513		Alfa Roméo, Fiat, Lancia	P.37
C514		Fiat, Lancia	P.38
C526		Fiat	P.39
C530		Alfa Roméo, Fiat, Lancia	P.39
C546 / M40 / M38		Fiat	P.39
CX		Citroën	P.39
D50C		Daihatsu	P.39
DP0		Renault	P.40
DQ250		Volkswagen	P.40
ElecAT		Daihatsu	P.40
F17		GM	P.40
FE-HAG187		Mercedes	P.40
FE-HAG200		Mercedes	P.40
FE-HAG215		Mercedes	P.41
FSG180		Mercedes	P.41
FSG300		Mercedes	P.41
FZ2 / FZ3	6 	Mazda	P.41
GS		Citroën	P.42
HA0	4 	Renault	P.42
HA1	5 	Renault	P.42
HAG210		Porsche, Audi, Volkswagen	P.43



HAG230		Porsche, Audi, Volkswagen	P.43
JA3		Renault	P.43
JA5		Renault	P.43
JB0	4 	Renault	P.44
JB1	5 	Renault	P.44
JB2	4 	Renault	P.45
JB3	5 	Renault	P.45
JB4	4 	Renault	P.46
JB5	5 	Renault	P.46
JB9		Renault	P.46
JC5		Renault	P.47
JC7	 4x4	Renault	P.47
JH1		Renault	P.48
JH3		Renault	P.48
JR5		Renault	P.49
M1X		GM	P.49
M20		Fiat	P.50
M32		Alfa Roméo, Fiat	P.50
M40		Fiat	P.51
M5SR1		Kia, Hyundai, Mitsubishi	P.51
MA		Citroën, Peugeot	P.51
MB1		Renault	P.52
MB3		Citroën, Peugeot, Renault	P.52
MC		Peugeot, Citroën	P.52
ME5		Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot	P.52
MechAT		Daihatsu	P.53
MG5T		Citroën, Fiat, Peugeot	P.53
MJ1		Renault	P.53
MJ3		Renault	P.54
ML1		Renault	P.54
ML5	5 	Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot	P.55
ML6	6 	Citroën, Lancia, Peugeot	P.55
MLGU		Citroën, Fiat, Peugeot	P.56
MLUC		Citroën, Fiat, Peugeot	P.56
ND		Renault, Nissan, Dacia	P.56
ND0		Renault	P.57
ND4		Renault, Nissan, Dacia	P.57
NDk1		Nissan	P.57
NE2		Renault	P.58
NE3		Renault	P.58
NE7	 4x4	Renault	P.58
NG0	4 	Renault	P.59
NG1	5 	Renault	P.59
NG2	4 	Renault	P.60
NG3	5 	Renault	P.60
NG5		Renault	P.61
NG7		Renault	P.61
NG9		Renault	P.62
NL2	4 	Renault	P.62
NL5	5 	Renault	P.63
NL7		Renault	P.63
NO2	4 	Renault	P.64
NO5	5 	Renault	P.64
NP0	5 	Honda	P.65
NPO	6 	Honda	P.65
NP1	5 	Honda	P.66
NP1	 CVT	Honda	P.66
NP1	5 	Honda	P.67
NP2	5 	Honda	P.68



NP2		Honda	P.68
NP4	5	Honda	P.68
NP4	5	Honda	P.69
NP4		Honda	P.69
NP4 PLY/P4V		Honda	P.70
NP5	4	Honda	P.70
NPD	5	Honda	P.65
NPD	6	Honda	P.65
NTP2		Honda	P.70
PCY	6	Honda, Volkswagen	P.71
PF1		Renault	P.71
PF6		Renault	P.72
PFN	3	Honda	P.72
PGJ	4x4	Honda	P.72
PK1		Renault	P.73
PK4		Renault	P.73
PK5		Renault	P.74
PK6		Renault	P.75
PK7		Renault	P.76
PK9		Renault	P.77
PTC	4	Honda	P.77
RA0		Renault	P.78
RFT	4x4	Honda	P.78
RKL	4x4	Honda	P.78
RYZ		Honda	P.78
S6-53		BMW, Mini, Land Rover	P.78
SI		Nissan	P.78
TJ2		Peugeot	P.79
TL4		Renault	P.79
TR690		Subaru	P.79
TY75 / TM75	5	Subaru	P.79
TY85	6	Subaru	P.80
UN1		Renault	P.80
UN5		Renault	P.80
UN7		Renault	P.81
V6/L4		Honda	P.81
VAG195		Porsche, Audi, Volkswagen	P.81



NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.



HH 329

6008					
	770600800	40	68	15	
6207					
	770620700	35	72	17	
30203 A					
	7703090182	17	40	13,25	
FC.10592.S05					
	7703090024	35	80	43,5	

HH 334

30203 A					
	7703090182	17	40	13,25	
30206 A					
	7703090203	30	62	17,25	
32007 C					
	7703090200	35	62	18	
EC.12073					
	7703090269	20	47	15,25	

HH 336

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
10R 30205 A					
	7703090167	25	52	16,25	
30203 A					
	7703090182	17	40	13,25	
30207 A					
	7703090187	35	72	18,25	
FC 10558 V					
	7703090181	25	67/75	40,5	
N.10787					
	7703090201	32	72	19	



352

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
10R 30205 A					
	7703090167	25	52	16,25	
30203 A					
	7703090182	17	40	13,25	
30207 A					
	7703090187	35	72	18,25	
32304 A					
	7703090180	20	52	22,25	
FC 10558 V					
	7703090181	25	67/75	40,5	
N.10787					
	7703090201	32	72	19	

4 354

30203 A					
	7703090182	17	40	13,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
31304/2T					
	7703090159	20	52	16,25	
31306 V3QT					
	7703090248	32	72/78	20,75	
32203 A					
	7703090094	17	40	17,25	



365

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
30207 A					
	7703090187	35	72	18,25	
BR10552					
	7700522451	32	70	20	
FC 10558 V					
	7703090181	25	67/75	40,5	

367

30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
GB 10827 S02					
	7703090207	25	62	17	
N.10755 S02					
	7703090052 7703090208	25	47	14	
RNU.10705					
	7703090117	-	80	24	

5 369

30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
GB 10827 S02					
	7703090207	25	62	17	
N.10755 S02					
	7703090208	25	47	14	
RNU.10705					
	7703090117	-	80	24	



385

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
30207 A					
	7703090187	35	72	18,25	
FC 10558 V					
	7703090181	25	67/75	40,5	
N.10787					
	7703090201	32	72	19	

5 395

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
30207 A					
	7703090187	35	72	18,25	
FC 10558 V					
	7703090181	25	67/75	40,5	
GB 10890 S01					
	7703090224	22,5	52,02	25	
N.10787					
	7703090201	32	72	19	



4139

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
12T 32207 B					
	7700545175	35	72/80	24,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
31304/2T					
	7703090159	20	52	16,25	
31306 V3QT					
	7703090248	32	72/78	20,75	
32008 C					
	7703090034	40	68	19	
6006 J30					
	7703090176	30	55	13	

4141

30209 C					
	7700660262 7703090050	45	85	20,95	
32007 C					
	7703090200	35	62	18	

2CV

30207A					
	26203529	35	72	18	
6205EE					
	95496767	25	52	15	
AB12022					
	7903090276	20	52/57	15	



4  408/BH4

10R 32004 VC12 UA

7703090266	20	42	15	
------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

10R 32005 VC12 UA

7703090267	25	47	15	
------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

AB.10599 S04

7903090056	22	57	16	
------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------


5  415/BH5

AB.10599 S04

7903090056	22	57	16	
------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

 6HP


AB44234S01

NTN. 6008CS11V44	0735.330.739	40	68	15	
------------------	--------------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

AB44235S01


NTN. 6009V24	0735.330.765	45	75	16	
--------------	--------------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

EC44232S01


NTN. 30214U	0735.371.784	70	125	26,25	
-------------	--------------	----	-----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------

 8HP

AB44231S01

NTN. 16008C3V4	0735.330.844	40	68	9	
----------------	--------------	----	----	---	---------------------------------------------------------------------------------------

AB44233S01

NTN. 6007C3V65	0735.330.845	35	62	14	
----------------	--------------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

 AD4

EC.12229 S01 H106

7703090345	35	62	16,7	
------------	----	----	------	---------------------------------------------------------------------------------------

EC.12694 H106 → EC12694S02H106

7703090344	41	68	17,5	
------------	----	----	------	---------------------------------------------------------------------------------------



AD8

32009 VC12					
	7703090455	45	75	20,02	
32208 C					
	7703090454	40	80	24,75	
EC.12606 S01 H106					
	7703090450	95	126	18,1/18,05	
EC.12694 H106 → EC12694S02H106					
	7703090344	41	68	17,5	

AL4/AL5

30207A.G15H206					
	237270	35	72	18	
AB.40577					
	237314	35	72	18,5	
TGB 40616 S01					
	237315	55	88	29,5	

APB


 

EC44240S01					
NTN. EC0-CR-08A67PX1	31408-3KX0A	40	65	19	

AR4








EC.12028 S02					
	7703090355	35	75/85,5	27	
EC.12694 H106 → EC12694S02H106					
	7703090344	41	68	17,5	



 


4  BA10/4

10R 32005 VC12 UA					
	373015	25	47	15	
	373031				
AB.12013					
	230813	35	85	20	
LM 603049/011					
	312509	45,2	77,8	19,8	

5  BA10/5


 


10R 32005 VC12 UA					
	373015	25	47	15	
	373031				
10R 6304 AF386					
	235823	20	52	15	
32008 C					
	234714	40	68	19	
AB.12013					
	230813	35	85	20	
EC.12250					
	237227	21,5	47	16,5	
EC.12589.S01					
	237228	25	47	15	
LM 603049/011					
	312509	45,2	77,8	19,8	

4  BA7/4


10Q 630/32 ANF386					
	230810	35	75	20	
EC.12771					
	kit 237211	21,5	47	15,25	
LM 603049/011					
	312509	45,2	77,8	19,8	




5  BA7/5

10Q 630/22 AF386					
	235830	20	56	16	
10Q 630/32 ANF386					
	230810	35	75	20	
EC.12771					
	kit 237211	21,5	47	15,25	
LM 603049/011					
	312509	45,2	77,8	19,8	






 BB6/4

6305					
	235818	25	62	17	
30208 A					
	312506	40	80	19,75	

 BB8/4

6305					
	235818	25	62	17	
30208 A					
	312506	40	80	19,75	

 BE1

32005 V S02 H100					
	237240	25	47	15	
6006 EE					
	324703	30	55	13	
AB.40559					
	231777	25	75	17	
JL 69349/310 A					
	312518	38	63	17	
N 12649 S04 H100					
	231766	36	72	17	



4x4 4x2 BE3

32005 V S02 H100

237240	25	47	15	
--------	----	----	----	--

AB.40559

231777 9402317779	25	75	17	
----------------------	----	----	----	--

EC.12461

312526	42,5	67	17,5	
--------	------	----	------	--

JL 69349/310 A

312518	38	63	17	
--------	----	----	----	--

JL.69349/310.A

9751192080	38	63	17	
------------	----	----	----	--

LM 603049/011

312509	45,2	77,8	19,8	
--------	------	------	------	--

N 12649 S04 H100

231766 9611998680	36	72	17	
----------------------	----	----	----	--



BE4

32005 V S02 H100					
	237240	25	47	15	
AB.40559					
	231777 9402317779	25	75	17	
AB.40710 S01					
	231746 95631583	28	75	21	
EC.40510.H106					
	231781 237275	25	52	14,5	
EC12587S02					
	231783	25	52 / 59	18,35	
GB.12152.S01					
	237307 95631585	28	67	28,2	
JL 69349/310 A					
	312518	38	63	17	
JL.69349/310.A					
	9751192080	38	63	17	
L45449/410					
	kit 237230 96028384	29	50,292	14,732	
LM 503348/310					
		45,2	77,8	19,8	
LM78349/310					
	kit 237230 96028385	35	62	16,65	
N 12649 S04 H100					
	231766 9611998680	36	72	17	
N.12099					
	231733/	42	80	18	
N.41627.H300					
	231794 9658308980	36	72	19	



4  BH3/4

10R 32004 VC12 UA

235817	20	42	15	
--------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

10R 32005 VC12 UA

373015	25	47	15	
--------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

AB.10598 S01

207107	25	68	19	
--------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

AB.10599 S04

7910012337	22	57	16	
------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

5  BH3/5

AB.10598 S01

207107	25	68	19	
--------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

AB.10599 S04

7910012337	22	57	16	
------------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

 C35

6305

26204059	25	62	17	
----------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

30208 A

91515424	40	80	19,75	
----------	----	----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------

 
6206 EE

26201599	30	62	16	
----------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

6306 EE




26204529	30	72	19	
----------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

GB 12021








7903090302	25	62/67,25	27,4	
------------	----	----------	------	---------------------------------------------------------------------------------------



4  C501

6204 AG15 J30					
	55208335	20	47	14	
EC.12162					
	7546497	35,6	66	17,9	
NJ.12214 S03 H100					
	7540737	20	47	18/19	
	46529679				

 C503

32009 VC12 UA					
	7655061	45	75	20,02	
AB.12179					
	5999437	28,5	62	16	
AB.40204 S02 → AB40204S15					
	55190691	28	67	18	
AB.40270					
	46403499	28	76	28	
GB.12152.S01					
	7745838	28	67	28,2	
N.12099					
	7533347	42	80	18	
N.12507.S02.H100					
	46403498	42	80	20	
NJ.12012.S03.H100					
	46473713	25	52	21,1	



HH C504

AB.40710 S01					
	231746				
	95631583	28	75	21	
GB.12152.S01					
	237307				
	95631585	28	67	28,2	
L45449/410					
	kit 237230				
	96028384	29	50,292	14,732	
LM 503348/310					
	5496520	45,2	77,8	19,8	
LM78349/310					
	kit 237230				
	96028385	35	62	16,65	
N.12099					
	231733				
	7903090306	42	80	18	

HH C510

32009 VC12 UA					
	7655061	45	75	20,02	
AB.40019.S02 → AB40019S07					
	46406913	37	73	17	
AB.40204 S02 → AB40204S15					
	55190691	28	67	18	
AB.40204.S15					
	55229274	28	67	18	
AB.40205 S02					
	46475263	23	50	14	
EC.41053.H106					
	7701474806	45	75	20	
GB.12152.S01					
	7745838	28	67	28,2	
NJ.12012.S03.H100					
	46473713				
	60814216	25	52	21,1	
NJ.40646 H100					
	46534133	24,97	54	21,1	



HH C513

32009 VC12 UA					
	7655061	45	75	20,02	
AB.40019.S02 → AB40019S07					
	46406913	37	73	17	
AB.40204 S02					
	55190691	28	67	18	
AB.40204 S02 → AB40204S15					
	55190691	28	67	18	
AB.40205 S02					
	46475263	23	50	14	
NJ.12012.S03.H100					
	46473713	25	52	21,1	
NJ.40646 H100					
	46534133	24,97	54	21,1	



HH C514

12R.32008.C					
	7667784	40	68	19	
32009 VC12 UA					
	7655061	45	75	20,02	
6204 AG15 J30					
	55208335	20	47	14	
AB.12533					
	46794118	24	62	17	
AB.12573 → AB12573S03					
	46794117	24	58	17	
AB.40019 S02 → AB40019S07					
	55206438	37	73	17	
AB.40270					
	46403499	28	76	28	
JL.69349/310.A					
	7667783	38	63	17	
N.12507.S02.H100					
	46403498	42	80	20	
N.40021 S01 H100					
	7726277	20	47	14	
N12528 S09 H100					
	46763885	37	73	17	
12R.32008.C					
	7667784	40	68	19	



HH C526

6204 AG15 J30					
	55208335	20	47	14	
6204.A.G15.J30					
	7533697	20	47	14	
NJ.12214 S03 H100					
	46529679	20	47	18/19	

HH C530

32009 VC12 UA					
	7655061	45	75	20,02	

HH C546 / M40 / M38

AB.41659.Y.S04					
	55208656	35	77/83	23,3	
AB41658YS04					
	55208657	28	72/78	16,5	
N-41518 H300					
	55558550	47,09	96	21	
N-41660 H300					
	55560095	47,09	96	21	
N.41517 H300					
	55558534	30	58	17	

HH CX

LM 503349/310					
	95496520	45,987	74,975	18	
N.12099					
	7903090306	42	80	18	

HH D50C

AB44055S01					
NTN. TMB305NX7V8	90043-63160	25	62	17	
TNB44133S01					
NTN. 8E-NK30X51X17-1	90043-64072	30	51	17	



DP0

30207 A					
	7703090187	35	72	18,25	
AB.40577					
	7703090535	35	72	18,5	
TGB 40616 S01					
	7700113429	55	88	29,5	

DQ250

EC 41249 S05 H200					
	02E311220B	38	78/83	20,7	

ElecAT

TNB44268S01					
NTN. ARXJ18X38.9X6.6	90043-74050	18	38,9	6,6	
TNB44269S01					
NTN. 8E-NK33X54X23-1	90043-65026	33	54	23	

F17

AB35560					
NTN. TA-SC05C26LLHAXCS24PX1/L588	708474	25	60	17	

FE-HAG187





EC44241S01					
NTN. EC0-CR-08B59STPX1V2	A 204 980 00 02	41,3	82,5	23,2	

FE-HAG200

EC44238S01					
NTN. EC0-CR-07A74STPX#07	A 212 980 03 02	32,59	72,23	19	
EC44242S01					
NTN. EC0-CR-09B32HCST#05	A 212 980 02 02	75	88,9	24,5	






FE-HAG215

EC44239S01						
NTN. EC0-CR-07A75STPX#07	A 221 980 03 02	36,425	73,73	19,8		
EC44245S01						
NTN. EC0-CR-10A72STPX1V2	A 221 980 02 02	48,45	92,9	26,5		
EC44246S01						
NTN. EC0-CR-12A19STPX1V3	A 221 980 05 02	60	107	17,9		
EC44247S01						
NTN. EC0-CR-12A20STPX1V3	A 221 980 04 02	60	107	15,1		

 
 
 
FSG180

AB44204S01						
NTN. TM-SX06C45LHXLH1#06	A 008 981 49 25	28	67	15		

FSG300

AB44207S01						
NTN. 6306CX34LLUA4XNX#09	A 008 981 16 25	30	72	19		
EC44205S01						
NTN. EC0-LM48548A/LM4#04	A 016 981 68 05	34,925	65,1	18		
EC44206S01						
NTN. 4T-30206JX2PX13	A 016 981 67 05	30	62	17,25		
EC44208S01						
NTN. 32009XUSTPX10V5	A 711 981 03 81 KZ	45	75	20		

6 FZ2 / FZ3

TNB44261S01						
NTN. 7E-HKS14X21X18.2#01	FZ01 19 4J3	14	21	18,2		
TNB44263S01						
NTN. 7E-HKS23X27.5X15.2T2PX1	FZ31 19 6F3	23	27,5	15,2		
TNB44264S01						
NTN. 7E-HKS20X24X15.2-1ZWT2PX1	FZ21 19 6F3A	20	24	15,2		



GS

30207A					
	26203529	35	72	18	
GB 10865 S01					
	7903090199	24,5	62/67,5	27,4	

4 HA0

30203 A					
	7703090182	17	40	13,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
31304/2T					
	7703090159	20	52	16,25	
31306 V3QT					
	7703090248	32	72/78	20,75	
32203 A					
	7703090094	17	40	17,25	

5 HA1

30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
31304/2T					
	7703090159	20	52	16,25	
31306 V3QT					
	7703090248	32	72/78	20,75	
FC 12049					
	7703090288	20	40/45	30	
RNU.12048					
	7703090287	20,4	40	16	



HAG210

EC44244S01						
NTN. ET-HM89449/HM894#07	0735 371 952	36,512	76,2	29,7		
EC44270S01						
NTN. ET-HM803149/HM803110STV3	0735-371-954	44,45	88,9	30		

HAG230

EC44244S01						
NTN. ET-HM89449/HM894#07	0735 371 952	36,512	76,2	29,7		

JA3


 




AB.41376.Y.S04						
	8200471327	25	59	17,5		
EC.41025 H106						
	8200073120	38	63	17		
RNU.12044 S01						
	7703090323	34	51	17,5		

JA5









AB.41376.Y.S04						
	8200471327	25	59	17,5		
EC.40987 H206						
	8200115697	25	59/65,83	17,5		
EC.40988 H206						
	8200108885	25	59	20		
EC.41025 H106						
	8200073120	38	63	17		



4  JB0

AB.12458 S05 → AB.12458 S06					
	7703090417	100	130	15,3	
AB.12830					
	7703090329	25	62	17	
AB.12831					
	7703090316	40	68	15	
AB.12888 S05					
	7703090382 7703090553	25	62	17,5	
AB12202					
	7703090339	25	62	17,5	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	

5  JB1

AB.12458 S05 → AB.12458 S06					
	7703090417	100	130	15,3	
AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12830					
	7703090435	25	62	17	
AB.12831					
	7703090316 7703090436	40	68	15	
AB.12888 S05					
	7703090553	25	62	17,5	
AB.41386					
	7703090550	25	59	17,5	
AB12202					
	7703090339	25	62	17,5	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	



4 JB2





AB.12888 S05					
	7703090553	25	62	17,5	
EC.12218 S02 H100					
	7703090362	100	130	15,875	
EC.12238					
	7703090361	42	68	14	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	

5 JB3

 



AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12831					
	7703090436	40	68	15	
AB.12888 S05					
	7703090553	25	62	17,5	
AB.41386					
	7703090550	25	59	17,5	
EC.12218 S02 H100					
	7703090362	100	130	15,875	
EC.12238					
	7703090361	42	68	14	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	







4  JB4

AB.12405 S01					
	7703090376	22	56	16	
AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12831					
	7703090436	40	68	15	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	

5  JB5

AB.12405 S01					
	7703090376	22	56	16	
AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12831					
	7703090436	40	68	15	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	

 JB9

AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12831					
	7703090436	40	68	15	
AB.12888 S05					
	7703090553	25	62	17,5	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	



4x4 JC5

AB.41376.Y.S04					
	8200471327	25	59	17,5	
AB.41386					
	7703090550	25	59	17,5	
EC.12218 S02 H100					
	7703090362	100	130	15,875	
EC.12238					
	7703090361	42	68	14	
EC.12625 S02 H206					
	7703090425	25	59	18	
EC.12626 H206					
	7703090413	25	47	15,1	
EC.40987 H206					
	8200115697	25	59/65,83	17,5	

4x4 JC7

32006.C					
	7701050698	30	55	17	
32007.C					
	7701050701	35	62	18	
AB.41386					
	7703090550	25	59	17,5	
EC.12218 S02 H100					
	7703090362	100	130	15,875	
EC.12238					
	7703090361	42	68	14	
EC.12625 S02 H206					
	7703090425	25	59	18	
EC.12626 H206					
	7703090413	25	47	15,1	
EC.40987 H206					
	8200115697	25	59/65,83	17,5	



JH1

AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12831					
	7703090436	40	68	15	
AB.41386					
	7703090550	25	59	17,5	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	

JH3

AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12831					
	7703090436	40	68	15	
AB.41376.Y.S04					
	8200471327	25	59	17,5	
AB.41386					
	7703090550	25	59	17,5	
EC.41025 H106					
	8200073120	38	63	17	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	



HT **JR5**

AB.41376.Y.S04					
	32203-00Q0A 8200471327	25	59	17,5	
AB.41386					
	7703090550	25	59	17,5	
EC.12218 S02 H100					
	7703090362	100	130	15,875	
EC.12238					
	7703090361	42	68	14	
EC.12567.H206					
	7701645978	25	59/65,83	17,5	
EC.12625 S02 H206					
	7703090425	25	59	18	
EC.12626 H206					
	7703090413	25	47	15,1	
EC.40987 H206					
	32264-00QAH 8200115697	25	59/65,83	17,5	
EC.40988 H206					
	8200108885	25	59	20	
EC.41025 H106					
	38440-AX000 40210-00QAL 8200073120	38	63	17	

HT **M1X**

EC42320S01H106					
	55192369	41	68	19	



M20

EC.42229.S01.H206				
	55585664			
	55585663	24,98	62	17,3
EC.42320.S01.H106				
	55574111			
	55574110	41	68	19,5
EC.43082.S01.H206				
	55585666	28	62	17,5
EC42192YS02H206				
	55188083			
	55574107	25	55	13,75
EC42193YS02H206 → EC.43082.S01.H206				
	55181941			
	55574104	28	62	17,5
EC42217S01H206				
	55563923	41	73	21,05
EC42310S01H200				
	55574101	25	51,4	13,2

M32

EC.42217.S02.H206				
	55180130	41	73	21,05
EC.42229.S01.H206				
	55585664			
	55585663	24,98	62	17,3
EC.43082.S01.H206				
	55585666	28	62	17,5
EC42192YS02H206				
	55188083	25	55	13,75
EC42193YS02H206 → EC.43082.S01.H206				
	55181941	28	62	17,5
EC42310S01H200				
	55574101	25	51,4	13,2



M40

AB.41659.Y.S04					
	2317A3	35	77/83	23,3	
AB41658YS04					
	2317C6	28	72/78	16,5	
AB41658YS05					
	kit 71775856 55259291	28	72/78	16,5	
N.41517 H300					
	231798	30	58	17	
N.41518 H300					
	2317A0	47,1	96	21	
N.41660 H300					
	2317A2	47	96	21	

M5SR1

EC 43676 S01					
	NTN ET-32308CSAT/36.512PX3	53090-H1170	36,51	90	35,25

MA

AB.12390 S02 → AB12390S01					
	237317	25	62	17	
AB.40087 S06 → AB40087S08					
	231748	22	57	16,8	
AB.40087 S08					
	231790	22	57	16,8	
AB.40361 S01					
	237223	25	52	15	
JL 69349/310 A					
	312518	38	63	17	
N.12680 S04 H100					
	231788	32	62	18	



MB1

AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12830					
	7703090435	25	62	17	
AB.12831					
	7703090436	40	68	15	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	

MB3

AB.12458.S06					
	7703090549	100	130	15,3	
AB.12830					
	7703090435	25	62	17	
AB.12831					
	7703090436	40	68	15	
RNU.12044 S01					
	7703090323	34	51	17,5	

MC

AB42421S01					
	9676453780	30	69,5	17	
ED41382					
	235219	39	47,5	26,18	

ME5

AB.40710 S01					
	231755	28	75	21	
L45449/410					
	kit 237230	29	50,292	14,732	
LM78349/310					
	kit 237230	35	62	16,65	



MechAT

TNB44146S01					
NTN HL-8E-NK30X48X18-2	90043-65023	30	48	18	

MG5T

32009.V.H106 → 32009.V.C12.UA

	312540				
	312530 (4x4)	45	75	20,1	

AB.40002.S05					
	231767	28	78/ 82,4	21	

EC.12229 S01 H106					
	237311	35	62	16,7	

EC.40001					
	kit 237252	27	52	14,75	

EC.40001.H106					
	kit 237259	27	52	14,8	

N.40000.H100					
	231767	40	85	20	

MJ1

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	

10X 32206 BA					
	7703090274	30	69/75	21,25	

30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	

AB.12029					
	7703090272	32	68	17	

EC.12028 S02					
	7703090355	35	75/85,5	27	



MJ3

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
10X 32206 BA					
	7703090274	30	69/75	21,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
AB.12029					
	7703090272	32	68	17	
EC.12028 S02					
	7703090355	35	75/85,5	27	

ML1

30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
32009VC12UA					
	7703090216	45	75	20,02	
AB.12029					
	7703090272	32	68	17	
AB.12830					
	7703090329	25	62	17	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	
X11D 32209 BA					
	7703090218	40	85	54	



5 ML5

AB.40710.S01					
	9636229480	28	75	21	
AB.40710.S01					
	9636229480	40	82	19	
AB.40710.S01					
	9636229480	28	75	21	
L44649/610					
	kit 237253				
	kit 237271	26,988	50,292	14,224	
	kit 237278				
	kit 237279				
N.40701.H100					
	9636230280	40	82	19	
Y75EC43575S02H206					
	9807584480	32	57	15,975	

6 ML6

AB.40710.S01					
	9636229480	28	75	21	
L44649/610					
	kit 237274	26,988	50,292	14,224	
N.40701.H100					
	kit 237273				
	9636230280	40	82	19	
Y75EC43575S02H206					
	9807584480	32	57	15,975	



MLGU

32009.VH106 → 32009.V.C12.UA					
	312540	45	75	20,1	
32009.V.H106 → 32009.V.C12.UA					
	312540	45	75	20,1	
	312530 (4x4)				
AB.40710.S01					
	kit 237269 9636229480	40	85	20	
L44649/610					
	kit 237267 kit 237276 kit 237294	26,988	50,292	14,224	
N.40000.S04.H100					
	kit 237269 kit 237285 9636989580	40	85	20	
Y75EC43575S02H206					
	9807584480	32	57	15,975	

MLUC

AB.40710.S01					
	9636229480	28	75	21	
L44649/610					
	kit 237268 kit 237277	26,988	50,292	14,224	
N.40701.H100					
	9636230280	40	82	19	

ND

AB44054S01					
	NTN. SX06C36LA-N1LAC3#04	32275 8H510	30	75	18
RNU44058S01					
	NTN. 5A-R07A70VPX1	32219 8H510	35,11	66	16,55



ND0

AB.41048 S01					
	8200163331	30	75	18	
AB.41052 S01					
	8200142220	30	72	16,5	
AB.41055					
	8200163332	27	68	16	
EC.41053.H106					
	7701474806	45	75	20	
RNU.41200					
	8200228315	35	66	16,7	

ND4

AB44064S01					
NTN. 7TM-6TA-SC05B96CS23P_1V2	32203 8H50A	27	68	16	
AB44070S01					
NTN. SC06C19LLANC3P_1/L588	32223 8H510	30	72	16,5	

NDk1

AB44052S01					
NTN. 7TM-6TA-SC05C68CM25PX1V1	32203 JG70A	28	68	17	
AB44054S01					
NTN. SX06C36LA-N1LAC3#04	32275 8H510	30	75	18	
GB44056S01					
NTN. TM-DF1359CS32V4	38236 JG21A	66	126	33,5	
RNU44057S01					
NTN. 5A-R07A68VPX1	32219 JG72A	35,11	68	22,45	
RNU44058S01					
NTN. 5A-R07A70VPX1	32219 8H510	35,11	66	16,55	
RNU44248S01					
NTN. A-R07A69VPX1	32219 JA62A	35,11	67	19,45	



NE2

30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
32009VC12UA					
	7703090216	45	75	20,02	
AB.12437					
	7703090391	25	62	17,5	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	

NE3




 

30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
32009VC12UA					
	7703090216	45	75	20,02	
AB.12437					
	7703090391	25	62	17,5	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	

4x4 NE7



 


30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
32009VC12UA					
	7703090216	45	75	20,02	
AB.12183					
	7703090328	35	72	17	
AB.12437					
	7703090391	25	62	17,5	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	



4  NG0




 

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
10R 30205 A					
	7703090268	25	52	16,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
RNU.10552 S01					
	7703090244	-	72	19	

5  NG1



 


10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
GB 10890 S01					
	7703090290	22,5	52,02	25	
RNU.10552 S01					
	7703090244	-	72	19	



4  NG2

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
10R 30205 A					
	7703090268	25	52	16,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
RNU.10552 S01					
	7703090244	-	72	19	

5  NG3

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
GB 10890 S01					
	7703090290	22,5	52,02	25	
RNU.10552 S01					
	7703090244	-	72	19	



NG5

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
GB 10890 S01					
	7703090290	22,5	52,02	25	
RNU.10552 S01					
	7703090244	-	72	19	

NG7

10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
14X.30210.C					
	7703090250	52	90	21,75	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
6306 EE D32 A50					
	7703090318	30	72	19	
EC.12299					
	7703090374	55	90	23	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
GB 10890 S01					
	7703090290	22,5	52,02	25	
HM89449/410					
	7703090258	35,5	76,2	29,37	
M88048/010					
	7703090257	33,3	76,2	22,2	
RNU.10552 S01					
	7703090244	-	72	19	



NG9

 





10Q 30207 A					
	7703090179	37	72	18,25	
30207 A					
	7703090277	35	72	18,25	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
FC 12402 H100					
	7703090400	25	52	36,8	
GB 10890 S01					
	7703090290	22,5	52,02	25	
RNU.10552 S01					
	7703090244	-	72	19	

4 NL2








30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
32009VC12UA					
	7703090216	45	75	20,02	
AB.12437					
	7703090391	25	62	17,5	
AB.12830					
	7703090435	25	62	17	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	
X11D 32209 BA					
	7703090218	40	85	54	



5  NL5


 



30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
32009VC12UA					
	7703090216	45	75	20,02	
AB.12437					
	7703090391	25	62	17,5	
AB.12830					
	7703090435	25	62	17	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	
X11D 32209 BA					
	7703090218	40	85	54	

 NL7


 



30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
32009VC12UA					
	7703090216	45	75	20,02	
AB.12183					
	7703090328	35	72	17	
AB.12437					
	7703090391	25	62	17,5	
AB.12830					
	7703090329	25	62	17	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	
X11D 32209 BA					
	7703090218	40	85	54	



4  NO2


14X.30210.C					
	7703090250	52	90	21,75	
AB.12183					
	7703090328	35	72	17	
AB.12437					
	7701090391	25	62	17,5	
AB.12830					
	7703090329 7703090435	25	62	17	
HM89449/410					
	7703090258	35,5	76,2	29,37	
M88048/010					
	7703090257	33,3	76,2	22,2	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	

5  NO5

14X.30210.C					
	7703090250	52	90	21,75	
AB.12183					
	7703090328	35	72	17	
AB.12437					
	7703090391	25	62	17,5	
AB.12830					
	7703090329	25	62	17	
HM89449/410					
	7703090258	35,5	76,2	29,37	
M88048/010					
	7703090257	33,3	76,2	22,2	
N.12124					
	7703090309	25	52	18	



5  NPO / NPD

EC44184S01					
NTN. 4T-CR-0620STPX1	91123-PS5 -0131	28	58	20	

6  NPO / NPD


AB44174S01					
NTN. SF06A49V1	91002-RM0 -0030	28	64	18	


AB44175S01					
NTN. 3TM-SF08A75PX1	91004-R08 -0030	39	87	21,5	

AB44179S01					
NTN. 3TM-SF04A61X3	91008-RJF -T122-M1	22	67	21	


AB44180S01					
NTN. 3TM-SC08A92C3V1	91009-RJF -T011-M1	40	80	16,5	

AB44266S01					
NTN. SC04C73PX1	91008-RK6Z-0030	22	76	19	


EC44050S01					
NTN. 4T-33007STPX2	91122-PS5 -0031	35	62	21	

EC44177S01					
NTN. FA-CR-09A16HSTPX1	91005-R08 -0030	45	80	21	

EC44178S01					
NTN. FA-CR-09A17HSTPX1	91006-R08 -0030	45	81	18	

EC44181S01					
NTN. 4T-33010STPX1V1	91124-RDK -0030	50	80	24	


EC44182S01					
NTN. 4T-32205CRSTPX1V1	91121-PGH -0030	25	52	19,25	

EC44183S01					
NTN. 4T-33108STPX2V3	91123-RDK -0030	40	75	26	

EC44184S01					
NTN. 4T-CR-0620STPX1	91123-PS5 -0130	28	58	20	

EC44265S01					
NTN. FA-CR-10A57HSTPX1	91006-RK6Z-0030	50	81	18	

TNB44143S01					
NTN. 8E-NK54X75X16-1	91102-PH8 -0081	54	75	16	

TNB44176S01					
NTN. HL-8E-NK44X72X23-3	91103-PYZ -0030	44	72	23	



5 NP1

AB44198S01					
NTN. TM-SX05B76NC3	91003-RPC -0030	26	62	11	
EC44050S01					
NTN. 4T-33007STPX2	91122-PS5 -0031	35	62	21	
TNB44135S01					
NTN. HL-8E-NK38.5X67X21-2	91102-P0Z -0032	38,5	67	21	
TNB44142S01					
NTN. KMJ23X29X17.8X2S	91017-PZK -0031	23	29	17,8	
TNB44197S01					
NTN. HL-8E-NK33.5X59X#05	91101-RPC-0030	33,5	59	19	
TNB44199S01					
NTN. HL-8E-NK30X52X19PX3	91102-RPC -0032	30	52	19	

NP1

AB44049S01					
NTN. 3TM-SX05B12NC3PX1	91006-PX4 -0032	27	75	19	
AB44060S01					
NTN. 3TM-6305V46	91002-P4V -0031	25	62	17	
AB44249S01					
NTN. 3TM-16007/33	91001-PLY-0032	33	62	9	
AB44260S01					
NTN. 6207/33	91006-PHT -0031	33	72	17	
EC44050S01					
NTN. 4T-33007STPX2	91122-PS5 -0030	35	62	21	
TNB44135S01					
NTN. HL-8E-NK38.5X67X21-2	91102-P0Z -0032	38,5	67	21	



5 NP1

AB44072S01					
NTN. 3TM-6207Z	91005-PHR -0031	35	72	17	
AB44075S01					
NTN. SX05A87NCS30PX1	91003-P21 -0032	25	52	15	
AB44077S01					
NTN. TMB902LLBC4/L234	91006-PWA -0081	15	28	7	
AB44079S01					
NTN. 3TM-SC05B97	91004-PLW -A011-M1	26	72	15,5	
AB44081S01					
NTN. 6205/26V16	91002-PL3 -A044-M2	26	52	15	
AB44082S01					
NTN. 6205X31CS14PX29	91006-PHR -0031	25	52	15	
AB44083S01					
NTN. SC05A61	91002-PS0 -0032	26	58	15	
AB44084S01					
NTN. SF05A84	91004-PLW -B011-M1	26	72	15,5	
TNB44140S01					
NTN. 8E-NK34X59X20-1PX1	91101-PHR -0031	34	59	20	
TNB44144S01					
NTN. 8E-NK1-25X52.2X1#04	91102-PLW -0031	25	52,2	15,5	



5 NP2

AB44076S01					
NTN. TA-SX06C51NC3PX2V3	91005-PRP -0034	32	68	9	
EC44050S01					
NTN. 4T-33007STPX2	91122-PS5 -0031	35	62	21	
TNB44135S01					
NTN. HL-8E-NK38.5X67X21-2	91102-P0Z -0032	38,5	67	21	
TNB44142S01					
NTN. KMJ23X29X17.8X2S	91017-PZK -0031	23	29	17,8	
TNB44254S01					
NTN. HL-8E-NK32X55X18#07	91102-RFK-0031	32	55,01	18,5	
TNB44256S01					
NTN. HL-8E-NK36X64X19#13	91102-RXH -0030	36	64	19,9	

NP2

EC44050S01					
NTN. 4T-33007STPX2	91122-PS5 -0031	35	62	21	
TNB44143S01					
NTN. 8E-NK54X75X16-1	91102-PH8 -0081	54	75	16	
TNB44185S01					
NTN. HL-NK33X68X20-1T#01	91003-RZF-0030	33	68	20	
TNB44186S01					
NTN. HL-NK40X68X20-2T#01	91003-R88-0030	40	68	20	
TNB44187S01					
NTN. HL-NK35X68X20-1T#01	91003-PPS-0030	35	68	20	


5 NP4

TNB44142S01					
NTN. KMJ23X29X17.8X2S	91017-PZK -0031	23	29	17,8	
TNB44197S01					
NTN. HL-8E-NK33.5X59X#05	91101-RPC-0030	33,5	59	19	
TNB44199S01					
NTN. HL-8E-NK30X52X19PX3	91102-RPC -0032	30	52	19	



5  NP4


AB44188S01

NTN. TM-SC05C59	91002-RPF-0030	26	58	14	
-----------------	----------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

 
AB44189S01

NTN. 3TM-SF05B80	91004-RPF-0030	25	62	17	
------------------	----------------	----	----	----	--

AB44191S01


NTN. 3TM-SX05B71NC3V1	91003-RPF-0030	26	69	22,5	
-----------------------	----------------	----	----	------	-------------------------------------------------------------------------------------

TNB44190S01


NTN. HL-8E-NK34X59X20#03	91101-RPF-0030	35	59	20	
--------------------------	----------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

 NP4


AB44049S01

NTN. 3TM-SX05B12NC3PX1	91006-PX4 -0032	27	75	19	
------------------------	-----------------	----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

AB44060S01

NTN. 3TM-6305V46	91002-P4V -0031	25	62	17	
------------------	-----------------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

AB44252S01

NTN. 7TM-6TA-SC07C03V1	91001-RPS-0130	35	64	10	
------------------------	----------------	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------



CVT NP4 PLY/P4V

AB44049S01						
NTN. 3TM-SX05B12NC3PX1	91006-PX4 -0032	27	75	19		
AB44060S01						
NTN. 3TM-6305V46	91002-P4V -0031	25	62	17		
AB44061S01						
NTN. 6208ZC3	96120-62083-00	40	80	18		
AB44071S01						
NTN. 6207	96100-62070-00	35	72	17		
AB44249S01						
NTN. 3TM-16007/33	91001-PLY-0032	33	62	9		
AB44259S01						
NTN. TMB208X18C3PX10	91003-PLY-0031	40	80	18		
EC44050S01						
NTN. 4T-33007STPX2	91122-PS5 -0030	35	62	21		
EC44073S01						
NTN. 4T-302/28STPX1	91126-P83 -0080	28	58	25		
TNB44141S01						
NTN. 8E-NK38.5X67X17	91102-PF0 -0030	38,5	67	17		

4 **NP5**


 
 
EC44050S01						
NTN. 4T-33007STPX2	91122-PS5 -0031	35	62	21		
TNB44141S01						
NTN. 8E-NK38.5X67X17	91102-PF0 -0031	38,5	67	17		
TNB44200S01						
NTN. KMJ20X26X17SV2	91011-P68-0030	20	26	16,8		

NTP2



 


 


AB44267S01						
NTN. 7TM-6TA-SX05B65NPX2V2	91002-RFK -0230 91002-RCR-016	27	82	17,5		



6  PCY

AB44192S01					
NTN. SF06A49	91002-PCY -0030	28	64	18	
AB44193S01					
NTN. 3TM-SF06A48	91003-PCY -0030	28	82	22	
AB44196S01					
NTN. 6006M3/31CS25-1	91005-PCY -0030	31	55	13	
TNB44194S01					
NTN. 8E-NKI-34X56X20	91102-PCY -0030	34	56	20	
TNB44195S01					
NTN. 8E-NKI-30X64X20-1	91104-PCY -0030	30	64	20	

 PF1

EC.12468.S11.H206					
	7703090563	29	60	19,55	
EC.12557.S02.H206					
	7703090543	25	52	16,25	
EC.12606 H106 → EC12606S01H106					
	7703090450	95	126	18,1/18,05	
EC.12694 H106 → EC12694S02H106					
	7703090344	41	68	17,5	
EC.12890.S11.H206					
	7703090561	25,3	60	19,5	
EC.35469					
NTN. ETA-30305STPX1V5-G	8200024411	25	62	18,25	
NTN. ATE-30305STPX1#G					
EC.35484					
NTN. A-6E-30205USTPX1-g	8200197478	25	52	18,25	
NTN. ETA-30205STPX1#G					
EC.40847.H206					
	8200036243	25	60	19,55	



PF6

EC.12694 H106 → EC12694S02H106

	7703090344	41	68	17,5	
--	------------	----	----	------	--

EC.35484

NTN. A-6E-30205USTPX1-g NTN. ETA-30205STPX1#G	8200197478	25	52	18,25	
--------------------------------------------------	------------	----	----	-------	--

EC.35494

NTN. A-2E-30206UST/25#01	8200217991	25	62	17,25	
--------------------------	------------	----	----	-------	--

EC.41053.H106

	7701474806	45	75	20	
--	------------	----	----	----	--

3 PFN

TNB44200S01

NTN. KMJ20X26X17SV2	91011-P68 -0080	20	26	16,8	
---------------------	-----------------	----	----	------	--

4x4 PGJ

AB44272S01

NTN. 6210C3	91003-PGJ -0080	50	90	20	
-------------	-----------------	----	----	----	--

EC44184S01

NTN. 4T-CR-0620STPX1	91123-PS5 -0130	28	58	20	
----------------------	-----------------	----	----	----	--

EC44271S01

NTN. 4T-323/32CSTPX1V1	91121-PGJ -0080	32	72	29,75	
------------------------	-----------------	----	----	-------	--



PK1

6007 EE					
	7703090428	35	62	14	
EC.12468.S11.H206					
	7703090563	29	60	19,55	
EC.12557.S02.H206					
	7703090543	25	52	16,25	
EC.12606 H106 → EC12606S01H106					
	7703090450	95	126	18,1/18,05	
EC.12694 H106 → EC12694S02H106					
	7703090344	41	68	17,5	
EC.12890.S11.H206					
	7703090561	25,3	60	19,5	
EC.35469					
NTN. ETA-30305STPX1V5-G	8200024411	25	62	18,25	
NTN. ATE-30305STPX1#G					
EC.35484					
NTN. A-6E-30205USTPX1-g	8200197478	25	52	18,25	
NTN. ETA-30205STPX1#G					
EC.40847.H206					
	8200036243	25	60	19,55	

PK4

EC.12694 H106 → EC12694S02H106					
	7703090344	41	68	17,5	
EC.41053.H106					
	7701474806	45	75	20	
EC.42224.S01.H206					
	322756344R	25	52	16,3	
	8200367843				
EC.42226.S01.H206					
	322032609R	25	62	17,25	
	322236417R				
	8200367844				
EC.42228.S01.H206					
	322637415R	25	66	22	
	8200367845				
EC.42229.S01.H206					
	322032609R	25	62	17,25	



PK5

EC.12606 H106 → EC12606S01H106					
	7703090450	95	126	18,1/18,05	
EC.12694 H106 → EC126694S02H106					
	7703090344	41	68	17,5	
EC.35116					
NTN. 2-6E-30205USTPX1-G	8200200188	25	52	16,25	
NTN. ETA-CR-05A22STPX1#G					
EC.35469					
NTN. ETA-30305STPX1V5-G	8200024411	25	62	18,25	
NTN. ATE-30305STPX1#G					
EC.35483					
NTN. ETA-32206/25STPX#02	8200326719	25	62	21,25	
NTN. ETA-32206STPX4#G					
EC.35484					
NTN. A-6E-30205USTPX1-g	8200197478	25	52	18,25	
NTN. ETA-30205STPX1#G					
EC.41444 H206					
	8200298115	25	51,7	16,25	
EC.41446 H206 → EC41446S01H206					
	8200298116	25	61,7	17,25	
EC.41457 H206					
	8200298117	25	65,7	22	
EC.42224.S01.H206					
	8200367843	25	52	16,3	
EC.42226.S01.H206					
	8200367844	25	62	17,25	



PK6

EC.12606 H106 → EC12606S01H106					
	7703090450	95	126	18,1/18,05	
EC.12694 H106 → EC126694S02H106					
	7703090344	41	68	17,5	
EC.12694 H106					
	7703090344	41	68	17,5	
EC.35116					
NTN. 2-6E-30205USTPX1-G	8200200188	25	52	16,25	
NTN. ETA-CR-05A22STPX1#G					
EC.35469					
NTN. ETA-30305STPX1V5-G	8200024411	25	62	18,25	
NTN. ATE-30305STPX1#G					
EC.35484					
NTN. A-6E-30205USTPX1-g	8200197478	25	52	18,25	
NTN. ETA-30205STPX1#G					
EC.41444 H206					
	8200298115	25	51,7	16,25	
EC.41446 H206 → EC41446S01H206					
	8200298116	25	61,7	17,25	
EC.41457 H206					
	8200298117	25	65,7	22	



PK7

14X.30210.C					
	7703090250	52	90	21,75	
32006 C					
	7703090444	30	55	17	
EC.12299					
	7703090374	55	90	23	
EC.12468.S11.H206					
	7703090563	29	60	19,55	
EC.12557.S02.H206					
	7703090543	25	52	16,25	
EC.12775 H106					
	7703090443	103	133	18,55	
EC.12890.S11.H206					
	7703090561	25,3	60	19,5	
EC.12917					
	7703090445	40	80	19,8	
HM89449/410					
	7703090258	35,5	76,2	29,37	
M88048/010					
	7703090257	33,3	76,2	22,2	



PK9

32006 C					
	7703090444	30	55	17	
EC.12468.S11.H206					
	7703090563	29	60	19,55	
EC.12557.S02.H206					
	7703090543	25	52	16,25	
EC.12606 H106 → EC12606S01H106					
	7703090450	95	126	18,1/18,05	
EC.12694 H106 → EC12694S02H106					
	7703090344	41	68	17,5	
EC.12775 H106					
	7703090443	103	133	18,55	
EC.12890.S11.H206					
	7703090561	25,3	60	19,5	
HM89449/410					
	7703090258	35,5	76,2	29,37	
M88048/010					
	7703090257	33,3	76,2	22,2	

4 PTC

AB44061S01					
NTN. 6208ZC3	96120-62083-00	40	80	18	
AB44201S01					
NTN. SC05A59NV1	91002-P7C-0030	26	70	17	
AB44203S01					
NTN. SC05A58NV1	91004-P7C-0030	26	64	16	
TNB44200S01					
NTN. KMJ20X26X17SV2	91011-P68-0030	20	26	16,8	
TNB44202S01					
NTN. HL-8E-NK36X62X18-1	91101-P56-0032	36	62	18	



RA0

AB42675S02					
		35	72	16,5	
EC.41025 H106					
	8200073120	38	63	17	
EC.42228.S01.H206					
	8200367845	25	66	22	

4x4 RFT

AB44257S01					
NTN. SF07A88	91127-RFT -0030	35	72	17	

4x4 RKL

AB44258S01					
NTN. SF08A67	91127-RKL -0030	40	80	18	

RYZ

AB44250S01					
NTN. 6205LLBC3/L283QP	91002-RGH-L010-M1	25	52	15	
TNB44255S01					
NTN. HL-8E-NK36X64X19#05	91102-RFK-0031	36	64	19,5	

S6-53

AB44059S01					
NTN. TAB308X35LLHAXCM#01	0735.330.872	40	90	23	

SI

AB44080S01					
NTN. 62/32C3U51	32203 01G00	32	65	17	
TNB44139S01					
NTN. 7E-HR0724	32219 01G10	34	56	17	
TNB44145S01					
NTN. ARXJ38X60X7.5-2PX1	32225 01G00	38	60	7,5	



TJ2

30206 A					
	9002058180	30	62	17,25	
EC.12050					
	9002058280	25	62	25,25	
X11D 32209 BA					
	9002059480	40	85	54	

TL4

EC.41465 H206					
	8200381889	28,5	64	17,5	
EC.41902.H206					
	8200770160	30	55	17,05	
ED.41439					
	8200379965	38,17	45,17	33,46	

TR690

AB44078S01 → 3TM-SC06D02CS12					
NTN. SC06D02CS12	806232070	32	76	14	

5 TY75 / TM75

GB44066S01					
NTN. DE0628/GH	806228030	29	74	38	
TNB44136S01					
NTN. KJ25X30X20S	806425110	25	30	19,8	
TNB44137S01					
NTN. KJ30X37X22.8XS	806430080	30	37	22,8	
TNB44138S01					
NTN. NK27X46X21-1	806427060	27	46	21	



6 TY85

TNB44134S01					
NTN. GK17X22X21.8XS	806417020	17	22	21,8	
TNB44137S01					
NTN. KJ30X37X22.8XS	806430080	30	37	22,8	

UN1

30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
GB 10827 S02					
	7703090207	25	62	17	
N.10755 S02					
	7703090208	25	47	14	
RNU.10705					
	7703090117	-	80	24	

UN5

30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
FC 10893					
	7703090245	28	67/75	45,4	
FC 12402 H100					
	7703090400	25	52	36,8	
FC 12540 H100					
	7703090403	28	73/81	48	
GB 10827 S02					
	7703090207	25	62	17	
N.10755 S02					
	7703090208	25	47	14	
NU.910624 S02					
	7703090429	37,6	80	25,7	



UN7

14X.30210.C					
	7703090250	52	90	21,75	
30209 C					
	7703090050	45	85	20,95	
EC.12299					
	7703090374	55	90	23	
EC.12530					
	7703090426	45	76/83	20	
EC.12531					
	7703090419	40	80/88	23,1/21	
FC 12402 H100					
	7703090400	25	52	36,8	
HM89449/410					
	7703090258	35,5	76,2	29,37	
M88048/010					
	7703090257	33,3	76,2	22,2	
N.10755 S02					
	7703090208	25	47	14	

V6/L4

EC 44465 S01					
NTN. ETA-CR-08A71STPX1	91121-P6H-003	40	80	18,75	
EC 44466 S01					
NTN. ETA-CR-08A72STPX1	91122-P6H-003	40	76,2	16	

VAG195

EC44243S01					
NTN. ET-HM88542/HM885#08	0735 371 953	31,75	73	29,37	
EC44244S01					
NTN. ET-HM89449/HM894#07	0735 371 952	36,512	76,2	29,7	

**Classement par dimensions
Classification by dimension
Auflistung nach Abmessungen
Classificazione per dimensioni
Clasificado por dimensiones
Classificado por dimensões
Классификация по размерам
Klasyfikacja według rozmiaru
Klassering naar afmetingen**



d	D	B	Part Number	Code	Accessories	Page
-	72	19	RNU10552S01	H13	4 NG0 5 NG1 4 NG2 5 NG3 NG5 NG7 NG9	P.59 P.59 P.60 P.60 P.61 P.61 P.62
-	80	24	RNU10705	H13	367 5 369 UN1	P.25 P.25 P.80
14	21	18,2	TNB44261S01 NTN.7E-HKS14X21X18.2#01	TNB	6 FZ2 / FZ3	P.41
15	28	7	AB44077S01 NTN.TMB902LLBC4/L234	A25	5 NP1	P.67
17	22	21,8	TNB44134S01 NTN.GK17X22X21.8XS	TNB	6 TY85	P.80
17	40	13,25	30203A	K01	329 334 336 352 4 354 4 HA0	P.23 P.23 P.23 P.24 P.24 P.42
17	40	17,25	32203A	K01	4 354 4 HA0	P.24 P.42
18	38,9	6,6	TNB44268S01 NTN.ARXJ18X38.9X6.6	TNB	ElecAT	P.40
20	24	15,2	TNB44264S01 NTN.7E-HKS20X24X15.2-1ZWT2PX1	TNB	6 FZ2 / FZ3	P.41
20	26	16,8	TNB44200S01 NTN.KMJ20X26X17SV2	TNB	4 NP5 3 PFN 4 PTC	P.70 P.72 P.77
20	42	15	10R32004VC12UA	K01	4 408/BH4 4 BH3/4	P.28 P.34
20	47	14	6204AG15J30	A01	4 C501 C514 C526	P.35 P.38 P.39
20	47	14	N40021S01H100	H15	C514	P.38
20	47	15,25	EC12073	K01	334	P.23
20	47	18/19	NJ12214S03H100	H11	4 C501 C526	P.35 P.39
20	52	15	10R6304AF386	A01	5 BA10/5	P.30
20	52	16,25	31304/2T	K64	4 354 4139 4 HA0 5 HA1	P.24 P.27 P.42 P.42
20	52	22,25	32304A	K01	352	P.24
20	56	16	10Q630/22AF386	A01	5 BA7/5	P.31
20	40/45	30	FC12049	L64	5 HA1	P.42
20	52/57	15	AB12022	A64	2CV	P.27
20,4	40	16	RNU12048	H13	5 HA1	P.42
21,5	47	15,25	EC12771	K01	4 BA7/4 5 BA7/5	P.30 P.31
21,5	47	16,5	EC12250	K01	5 BA10/5	P.30

22	56	16	AB12405S01	A38	4 JB4	P.46
					5 JB5	P.46
22	57	16	AB10599S04	A61	4 408/BH4	P.28
					5 415/BH5	P.28
					4 BH3/4	P.34
					5 BH3/5	P.34
22	57	16,8	AB40087S08	A93	MA	P.51
					MA	P.51
22	67	21	AB44179S01			
			NTN.3TM-SF04A61X3		6 NPO / NPD	P.65
22	76	19	AB44266S01	A01		
			NTN.SC04C73PX1		6 NPO / NPD	P.65
22,5	52,02	25	GB10890S01	F32	5 395	P.26
					5 NG1	P.59
					5 NG3	P.60
					NG5	P.61
					NG7	P.61
					NG9	P.62
23	27,5	15,2	TNB44263S01	TNB		
			NTN.7E-HKS23X27.5X15.2T2PX1		6 FZ2 / FZ3	P.41
23	29	17,8	TNB44142S01	TNB		
			NTN.KMJ23X29X17.8X2S		5 NP1	P.66
					5 NP2	P.68
					5 NP4	P.68
23	50	14	AB40205S02	A25	C510	P.36
					C513	P.37
24	58	17	AB12573S03	A37	C514	P.38
24	62	17	AB12533	A61	C514	P.38
24,5	62/67,5	27,4	GB10865S01	F64	GS	P.42
24,97	54	21,1	NJ40646H100	H11	C510	P.36
					C513	P.37
24,98	62	17,3	EC42229S01H206		M20	P.50
					M32	P.50
25	30	19,8	TNB44136S01	TNB		
			NTN.KJ25X30X20S		5 TY75 / TM75	P.79
25	47	14	N10755S02	H02	367	P.25
					5 369	P.25
					UN1	P.80
					UN5	P.80
					UN7	P.81
25	47	15	10R32005VC12UA	K01	4 408/BH4	P.28
					4 BA10/4	P.30
					5 BA10/5	P.30
					4 BH3/4	P.34
25	47	15	32005VS02H100	K01	BE1	P.31
					4x4 4x2 BE3	P.32
					BE4	P.33
25	47	15	EC12589S01	K01	5 BA10/5	P.30
25	47	15,1	EC12626H206	K01	JC5	P.47
					4x4 JC7	P.47
					JR5	P.49
25	51,4	13,2	EC42310S01H200		M20	P.50
					M32	P.50
25	51,7	16,25	EC41444H206	K01	PK5	P.74
					PK6	P.75

25	52	14,5	EC40510H106	K01	BE4	P.33
25	52	15	6205EE	A25	2CV	P.27
25	52	15	AB40361S01	A91	MA	P.51
25	52	15	AB44075S01	A61		
			NTN SX05A87NCS30PX1		5 NP1	P.67
25	52	15	AB44082S01	A01		
			NTN 6205X31CS14PX29		5 NP1	P.67
25	52	15	AB44250S01	A25		
			NTN 6205LLBC3/L283QP		RYZ	P.78
25	52	16,25	10R30205A	K01	336	P.23
					352	P.24
					4 NG0	P.59
					4 NG2	P.60
25	52	16,25	EC12557S02H206	K01	PF1	P.71
					PK1	P.73
					PK7	P.76
					PK9	P.77
25	52	16,25	EC35116	K01		
			NTN 2-6E-30205USTPX1-G			
			NTN ETA-CR-05A22STPX1#G		PK5	P.74
					PK6	P.75
25	52	16,3	EC42224S01H206		PK4	P.73
					PK5	P.74
25	52	18	N12124	H15	ML1	P.54
					NE2	P.58
					NE3	P.58
					4x4 NE7	P.58
					4 NL2	P.62
					5 NL5	P.63
					NL7	P.63
					4 NO2	P.64
					5 NO5	P.64
25	52	18,25	EC35484	K01		
			NTN A-6E-30205USTPX1-g			
			NTN ETA-30205STPX1#G		PF1	P.71
					PF6	P.72
					PK1	P.73
					PK5	P.74
					PK6	P.75
25	52	19,25	EC44182S01	K01		
			NTN 4T-32205CRSTPX1V1		6 NPO / NPD	P.65
25	52	21,1	NJ12012S03H100	H11	C503	P.35
					C510	P.36
					C513	P.37
25	52	36,8	FC12402H100		NG9	P.62
					UN5	P.80
					UN7	P.81
25	52,2	15,5	TNB44144S01	TNB		
			NTN 8E-NK1-25X52.2X1#04		5 NP1	P.67
25	55	13,75	EC42192YS02H206		M20	P.50
					M32	P.50



25



59



17,5

AB41376YS04

A61



JA3 P.43

JA5 P.43

JC5 P.47

JH3 P.48

JR5 P.49



25	59	17,5	AB41386	A37	5 JB1	P.44
					5 JB3	P.45
					JC5	P.47
					4x4 JC7	P.47
					JH1	P.48
					JH3	P.48
					JR5	P.49
25	59	18	EC12625S02H206	K01	JC5	P.47
					4x4 JC7	P.47
					JR5	P.49
25	59	20	EC40988H206	K01	JA5	P.43
					JR5	P.49
25	60	17	AB35560	AB		
			NTN TA-SC05C26LLHAXCS24PX1/L588		F17	P.40
25	60	19,55	EC40847H206	K01	PF1	P.71
					PK1	P.73
25	61,7	17,25	EC41446S01H206	K01	PK5	P.74
					PK6	P.75
25	62	17	6305		BB6/4	P.31
					BB8/4	P.31
					C35	P.34
25	62	17	AB12390S01	A38	MA	P.51
25	62	17	AB12830	A61	4 JB0	P.44
					5 JB1	P.44
					MB1	P.52
					MB3	P.52
					ML1	P.54
					4 NL2	P.62
					5 NL5	P.63
					NL7	P.63
					4 NO2	P.64
					5 NO5	P.64
25	62	17	AB44055S01	A61		
			NTN TMB305NX7V8		D50C	P.39
25	62	17	AB44060S01	A01		
			NTN 3TM-6305V46		NP1	P.66
					NP4	P.69
					NP4 PLY/P4V	P.70
25	62	17	AB44189S01			
			NTN 3TM-SF05B80		5 NP4	P.69
25	62	17	GB10827S02	F32	367	P.25
					5 369	P.25
					UN1	P.80
					UN5	P.80
25	62	17,25	EC35494			
			NTN A-2E-30206UST/25#01		PF6	P.72
25	62	17,25	EC42226S01H206	K01	PK4	P.73
					PK5	P.74
25	62	17,25	EC42229S01H206	K01	PK4	P.73

25	62	17,5	AB12202	A38	4	JB0 P.44
					5	JB1 P.44
25	62	17,5	AB12437	A25		NE2 P.58
						NE3 P.58
						4x4 NE7 P.58
					4	NL2 P.62
					5	NL5 P.63
						NL7 P.63
					4	NO2 P.64
					5	NO5 P.64
25	62	17,5	AB12888S05	A38	4	JB0 P.44
					5	JB1 P.44
					4	JB2 P.45
					5	JB3 P.45
						JB9 P.46
25	62	18,25	EC35469	K01		
			NTN ETA-30305STPX1V5-G			
			NTN ATE-30305STPX1#G			PF1 P.71
						PK1 P.73
						PK5 P.74
						PK6 P.75
25	62	21,25	EC35483	K01		
			NTN ETA-32206/25STPX#02			
			NTN ETA-32206STPX4#G			PK5 P.74
25	62	25,25	EC12050	K01		TJ2 P.79
25	65,7	22	EC41457H206	K01		PK5 P.74
						PK6 P.75
25	66	22	EC42228S01H206	K01		PK4 P.73
						RA0 P.78
25	68	19	AB10598S01	A61	4	BH3/4 P.34
					5	BH3/5 P.34
25	75	17	AB40559	A61		BE1 P.31
						4x4 4x2 BE3 P.32
						BE4 P.33
25	52 / 59	18,35	EC12587S02			BE4 P.33
25	59/65,83	17,5	EC12567H206	K64		JR5 P.49
25	59/65,83	17,5	EC40987H206	K01		JA5 P.43
						JC5 P.47
						4x4 JC7 P.47
						JR5 P.49
25	62/67,25	27,4	GB12021	F64		C35 P.34
25	67/75	40,5	FC10558V	L64		336 P.23
						352 P.24
						365 P.25
						385 P.26
					5	395 P.26
25,3	60	19,5	EC12890S11H206	K01		PF1 P.71
						PK1 P.73
						PK7 P.76
						PK9 P.77
26	52	15	AB44081S01	A01		
			NTN 6205/26V16		5	NP1 P.67

26	58	14	AB44188S01 NTN.TM-SC05C59	A01	5	NP4 P.69
26	58	15	AB44083S01 NTN.SC05A61	A01	5	NP1 P.67
26	62	11	AB44198S01 NTN.TM-SX05B76NC3		5	NP1 P.66
26	64	16	AB44203S01 NTN.SC05A58NV1	A61	4	PTC P.77
26	69	22,5	AB44191S01 NTN.3TM-SX05B71NC3V1	A61	5	NP4 P.69
26	70	17	AB44201S01 NTN.SC05A59NV1	A61	4	PTC P.77
26	72	15,5	AB44079S01 NTN.3TM-SC05B97		5	NP1 P.67
26	72	15,5	AB44084S01 NTN.SF05A84		5	NP1 P.67
26,988	50,292	14,224	L44649/610	K01	5	ML5 P.55
					6	ML6 P.55
						MLGU P.56
						MLUC P.56
27	46	21	TNB44138S01 NTN.NK27X46X21-1	TNB	5	TY75 / TM75 P.79
27	52	14,75	EC40001	K01		MG5T P.53
27	52	14,8	EC40001H106	K01		MG5T P.53
27	68	16	AB41055	A01		ND0 P.57
27	68	16	AB44064S01 NTN.7TM-6TA-SC05B96CS23P_1V2			ND4 P.57
27	75	19	AB44049S01 NTN.3TM-SX05B12NC3PX1	A61		NP1 P.66
						NP4 P.69
						NP4 PLY/P4V P.70
27	82	17,5	AB44267S01 NTN.7TM-6TA-SX05B65NPX2V2			NTP2 P.70
28	58	20	EC44184S01 NTN.4T-CR-0620STPX1	K01	5	NP0 / NPD P.65
					6	NPO / NPD P.65
					4x4	PGJ P.72
28	58	25	EC44073S01 NTN.4T-302/28STPX1	K01		NP4 PLY/P4V P.70
28	62	17,5	EC43082S01H206			M20 P.50
						M32 P.50
28	64	18	AB44174S01 NTN.SF06A49V1		6	NPO / NPD P.65
28	64	18	AB44192S01 NTN.SF06A49		6	PCY P.71
28	67	15	AB44204S01 NTN.TM-SX06C45LHXLH1#06			FSG180 P.41
28	67	18	AB40204S02	A38		C513 P.37
28	67	18	AB40204S15	A38		C503 P.35
						C510 P.36
						C513 P.37
28	67	28,2	GB12152S01			BE4 P.33
						C503 P.35
						C504 P.36
						C510 P.36

28	68	17	AB44052S01 NTN 7TM-6TA-SC05C68CM25PX1V1	A01		
28	75	21	AB40710S01	A94	NDK1	P.57
					BE4	P.33
					C504	P.36
					ME5	P.52
					5 ML5	P.55
					6 ML6	P.55
					MLUC	P.56
28	76	28	AB40270	A47	C503	P.35
					C514	P.38
28	82	22	AB44193S01 NTN 3TM-SF06A48		6 PCY	P.71
28	67/75	45,4	FC10893	L64	4 NG0	P.59
					5 NG1	P.59
					4 NG2	P.60
					5 NG3	P.60
					NG5	P.61
					NG7	P.61
					NG9	P.62
					UN1	P.80
					UN5	P.80
28	72/78	16,5	AB41658YS04		C546 / M40 / M38	P.39
					M40	P.51
28	72/78	16,5	AB41658YS05		M40	P.51
28	73/81	48	FC12540H100	L64	UN5	P.80
28	78/ 82,4	21	AB40002S05		MG5T	P.53
28,5	62	16	AB12179	A01	C503	P.35
28,5	64	17,5	EC41465H206	K01	TL4	P.79
29	50,292	14,732	L45449/410	K01	BE4	P.33
					C504	P.36
					ME5	P.52
29	60	19,55	EC12468S11H206	K01	PF1	P.71
					PK1	P.73
					PK7	P.76
					PK9	P.77
29	74	38	GB44066S01 NTN DE0628/GH	F64	5 TY75 / TM75	P.79
30	37	22,8	TNB44137S01 NTN KJ30X37X22.8XS	TNB	5 TY75 / TM75	P.79
					6 TY85	P.80
30	48	18	TNB44146S01 NTN HL-8E-NK30X48X18-2	TNB	MechAT	P.53
30	51	17	TNB44133S01 NTN 8E-NK30X51X17-1	TNB	D50C	P.39
30	52	19	TNB44199S01 NTN HL-8E-NK30X52X19PX3	TNB	5 NP1	P.66
					5 NP4	P.68
30	55	13	6006EE	A25	BE1	P.31
30	55	13	6006J30	A25	4139	P.27
30	55	17	32006C	K01	4x4 JC7	P.47
					PK7	P.76
					PK9	P.77
30	55	17,05	EC41902H206	K01	TL4	P.79
30	58	17	N41517H300	H15	C546 / M40 / M38	P.39
					M40	P.51

30	62	16	6206EE	A25	C35	P.34
30	62	17,25	30206A	K01	334 TJ2	P.23 P.79
30	62	17,25	EC44206S01 NTN 4T-30206JX2PX13	K01	FSG300	P.41
30	64	20	TNB44195S01 NTN 8E-NKI-30X64X20-1	TNB	6 PCY	P.71
30	69,5	17	AB42421S01		MC	P.52
30	72	16,5	AB41052S01	A37	ND0	P.57
30	72	16,5	AB44070S01 NTN SC06C19LLANC3P_1/L588		ND4	P.57
30	72	19	6306EE	A25	C35	P.34
30	72	19	6306EED32A50	A25	NG7	P.61
30	72	19	AB44207S01 NTN 6306CX34LLU4XNX#09	A38	FSG300	P.41
30	75	18	AB41048S01	A95	ND0	P.57
30	75	18	AB44054S01 NTN SX06C36LA-N1LAC3#04		ND NDk1	P.56 P.57
30	69/75	21,25	10X32206BA	K64	MJ1 MJ3	P.53 P.54
31	55	13	AB44196S01 NTN 6006M3/31CS25-1	A01	6 PCY	P.71
31,75	73	29,37	EC44243S01 NTN ET-HM88542/HM885#08	K01	VAG195	P.81
32	55,01	18,5	TNB44254S01 NTN HL-8E-NK32X55X18#07	TNB	5 NP2	P.68
32	57	15,975	Y75EC43575S02H206	K01	5 ML5 6 ML6 MLGU	P.55 P.55 P.56
32	62	18	N12680S04H100	H02	MA	P.51
32	65	17	AB44080S01 NTN 62/32C3U51	A01	SI	P.78
32	68	9	AB44076S01 NTN TA-SX06C51NC3PX2V3		5 NP2	P.68
32	68	17	AB12029	A61	MJ1 MJ3 ML1	P.53 P.54 P.54
32	70	20	BR10552		365	P.25
32	72	19	N10787	H02	336 352 385 5 395	P.23 P.24 P.26 P.26
32	72	29,75	EC44271S01 NTN 4T-323/32CSTPX1V1	K01	4x4 PGJ	P.72
32	76	14	3TM-SC06D02CS12 NTN SC06D02CS12		TR690	P.79
32	72/78	20,75	31306V3QT	K64	4 354 4139 4 HA0 5 HA1	P.24 P.27 P.42 P.42
32,59	72,23	19	EC44238S01 NTN EC0-CR-07A74STPX#07	K01	FE-HAG200	P.40
33	54	23	TNB44269S01 NTN 8E-NK33X54X23-1	TNB	ElecAT	P.40

33	62	9	AB44249S01 NTN.3TM-16007/33	A01		NP1 P.66 NP4 PLY/P4V P.70											
33	68	20	TNB44185S01 NTN.HL-NK33X68X20-1T#01	TNB		NP2 P.68											
33	72	17	AB44260S01 NTN.6207/33	A01		NP1 P.66											
33,3	76,2	22,2	M88048/010			NG7 P.61 4	NO2 P.64 5	NO5 P.64 	PK7 P.76 	PK9 P.77 	UN7 P.81						
33,5	59	19	TNB44197S01 NTN.HL-8E-NK33.5X59X#05	TNB		NP1 P.66 NP4 P.68											
34	51	17,5	RNU12044S01	H13		JA3 P.43 4	JB0 P.44 5	JB1 P.44 4	JB2 P.45 5	JB3 P.45 4	JB4 P.46 5	JB5 P.46 	JB9 P.46 	JH1 P.48 	JH3 P.48 	MB1 P.52 	MB3 P.52
34	56	17	TNB44139S01 NTN.7E-HR0724	TNB		SI P.78											
34	56	20	TNB44194S01 NTN.8E-NKI-34X56X20	TNB	6	PCY P.71											
34	59	20	TNB44140S01 NTN.8E-NK34X59X20-1PX1	TNB	5	NP1 P.67											
34,925	65,1	18	EC44205S01 NTN.EC0-LM48548A/LM4#04	K01		FSG300 P.41											
35	59	20	TNB44190S01 NTN.HL-8E-NK34X59X20#03	TNB	5	NP4 P.69											
35	62	14	6007EE	A25		PK1 P.73											
35	62	14	AB44233S01 NTN.6007C3V65	A01		8HP P.28											
35	62	16,65	LM78349/310	K01		BE4 P.33 	C504 P.36 	ME5 P.52									
35	62	16,7	EC12229S01H106	K01		AD4 P.28 	MG5T P.53										
35	62	18	32007C	K01		334 P.23 	4141 P.27 	4x4 JC7 P.47									



35



62



21

EC44050S01

NTN 4T-33007STPX2



K01



6	H	NPO / NPD	P.65
5	I	NP1	P.66
	CVT	NP1	P.66
5	I	NP2	P.68
	H	NP2	P.68
	CVT	NP4 PLY/P4V	P.70
4	I	NP5	P.70

35	64	10	AB44252S01	A01		
			NTN 7TM-6TA-SC07C03V1			CVT NP4 P.69
35	66	16,7	RNU41200			H ND0 P.57
35	68	20	TNB44187S01	TNB		
			NTN HL-NK35X68X20-1T#01			H NP2 P.68
35	72	16,5	AB42675S02	A37		H RA0 P.78
35	72	17	6207	A01		H 329 P.23
35	72	17	AB12183	A25		H 4x4 NE7 P.58
						H NL7 P.63
						4 H NO2 P.64
						5 H NO5 P.64
35	72	17	AB44071S01	A01		
			NTN 6207			CVT NP4 PLY/P4V P.70
35	72	17	AB44072S01	A37		
			NTN 3TM-6207Z			5 H NP1 P.67
35	72	17	AB44257S01			
			NTN SF07A88			4x4 RFT P.78
35	72	18	30207A	K01		H 2CV P.27
						H GS P.42
35	72	18	30207AG15H206	K01		I AL4/AL5 P.29
35	72	18,25	30207A	K01		
						H 336 P.23
						H 352 P.24
						4 H 354 P.24
						H 365 P.25
						H 385 P.26
						5 H 395 P.26
						I 4139 P.27
						I DP0 P.40
						4 H HA0 P.42
						5 H HA1 P.42
						I MJ1 P.53
						I MJ3 P.54
						4 H NG0 P.59
						5 H NG1 P.59
						4 H NG2 P.60
						5 H NG3 P.60
						H NG5 P.61
						H NG7 P.61
						H NG9 P.62
35	72	18,5	AB40577	A91		
						I AL4/AL5 P.29
						I DP0 P.40
35	75	20	10Q630/32ANF386	A61		
						4 H BA7/4 P.30
						5 H BA7/5 P.31
35	80	43,5	FC10592S05	L64		
						H 329 P.23
35	85	20	AB12013	A61		
						4 H BA10/4 P.30
						5 H BA10/5 P.30
35	72/80	24,25	12T32207B	K64		
						I 4139 P.27



35



 
75/85,5



27

EC12028S02

K64



AR4 P.29
 MJ1 P.53
 MJ3 P.54



35	77/83	23,3	AB41659YS04			C546 / M40 / M38 P.39 M40 P.51
35,11	66	16,55	RNU44058S01 NTN.5A-R07A70VPX1	H13		ND P.56 NDK1 P.57
35,11	67	19,45	RNU44248S01 NTN.A-R07A69VPX1	H13		NDK1 P.57
35,11	68	22,45	RNU44057S01 NTN.5A-R07A68VPX1	H13		NDK1 P.57
35,5	76,2	29,37	HM89449/410			NG7 P.61 4 NO2 P.64 5 NO5 P.64 PK7 P.76 PK9 P.77 UN7 P.81
35,6	66	17,9	EC12162	K01		4 C501 P.35
36	62	18	TNB44202S01 NTN.HL-8E-NK36X62X18-1	TNB		4 PTC P.77
36	64	19,5	TNB44255S01 NTN.HL-8E-NK36X64X19#05	TNB		RYZ P.78
36	64	19,9	TNB44256S01 NTN.HL-8E-NK36X64X19#13	TNB		5 NP2 P.68
36	72	17	N12649S04H100	H02		BE1 P.31 4x4 4x2 BE3 P.32 BE4 P.33 BE4 P.33
36	72	19	N41627H300	H15		BE4 P.33
36,425	73,73	19,8	EC44239S01 NTN.EC0-CR-07A75STPX#07	K01		FE-HAG215 P.41
36,51	90	35,25	EC43676S01 NTN.ET-32308CSAT/36.512PX3			M5SR1 P.51
36,512	76,2	29,7	EC44244S01 NTN.ET-HM89449/HM894#07	K01		HAG210 P.43 HAG230 P.43 VAG195 P.81
37	72	18,25	10Q30207A	K01		336 P.23 352 P.24 365 P.25 385 P.26 5 395 P.26 4139 P.27 MJ1 P.53 MJ3 P.54 4 NG0 P.59 5 NG1 P.59 4 NG2 P.60 5 NG3 P.60 NG5 P.61 NG7 P.61 NG9 P.62



37



73



17

AB40019S07

A25



C510



P.36

C513

P.37

C514

P.38

37 73 17

N12528S09H100

C514

P.38

37,6 80 25,7

NU910624S02

H05

UN5

 
P.80

38 60 7,5

TNB44145S01

TNB

NTN ARXJ38X60X7.5-2PX1



 
SI

P.78

38 63 17

EC41025H106

K01



JA3

P.43

JA5

P.43

JH3

P.48

JR5

P.49

 
RA0

P.78

38 63 17

JL69349/310A

K01



BE1

P.31

4x4 4x2 BE3

P.32

BE4

P.33

C514

P.38

MA

P.51

38 78/83 20,7

EC41249S05H200

K64

DQ250

P.40

38,17 45,17 33,46

ED41439

TL4

P.79

38,5 67 17

TNB44141S01

TNB

NTN 8E-NK38.5X67X17

NP4 PLY/P4V

P.70

4 NP5

P.70

38,5 67 21

TNB44135S01

TNB

NTN HL-8E-NK38.5X67X21-2

5 NP1

P.66

NP1

P.66

5 NP2

P.68

39 47,5 26,18

ED41382

MC

P.52

39 87 21,5

AB44175S01

NTN 3TM-SF08A75PX1

6 NPO / NPD

P.65

40 65 19

EC44240S01

K01

NTN EC0-CR-08A67PX1

APB

P.29

40 68 9

AB44231S01

A01

NTN 16008C3V4

8HP

P.28

40 68 15

6008

A01

329

P.23

40 68 15

AB12831

A01

4 JB0

P.44

5 JB1

P.44

5 JB3

P.45

4 JB4

P.46

5 JB5

P.46

JB9

P.46

JH1

P.48

JH3

P.48

MB1

P.52

MB3

P.52

40 68 15

AB44234S01

A01

NTN 6008CS11V44

6HP

P.28

40 68 19

12R32008C

K01

C514

P.38

C514

P.38

40 68 19

32008C

K01

4139

P.27

5 BA10/5

P.30

40 68 20

TNB44186S01

TNB

NTN HL-NK40X68X20-2T#01

NP2

P.68

40 75 26

EC44183S01

K01

NTN 4T-33108STPX2V3

6 NPO / NPD

P.65

40	76,2	16	EC44466S01 NTN.ETA-CR-08A72STPX1		V6/L4	P.81
40	80	16,5	AB44180S01 NTN.3TM-SC08A92C3V1	A01	6 NPO / NPD	P.65
40	80	18	AB44061S01 NTN.6208ZC3	A37	NP4 PLY/P4V 4 PTC	P.70 P.77
40	80	18	AB44258S01 NTN.SF08A67		4x4 RKL	P.78
40	80	18	AB44259S01 NTN.TMB208X18C3PX10	A01	NP4 PLY/P4V	P.70
40	80	18,75	EC44465S01 NTN.ETA-CR-08A71STPX1		V6/L4	P.81
40	80	19,75	30208A	K01	BB6/4 BB8/4 C35	P.31 P.31 P.34
40	80	19,8	EC12917	K01	PK7	P.76
40	80	24,75	32208C	K01	AD8	P.29
40	82	19	AB40710S01	H15	5 ML5	P.55
40	82	19	N40701H100	H15	5 ML5 6 ML6 MLUC	P.55 P.55 P.56
40	85	20	AB40710S01	H15	MLGU	P.56
40	85	20	N40000H100	H15	MG5T	P.53
40	85	20	N40000S04H100	H15	MLGU	P.56
40	85	54	X11D32209BA	L64	ML1 4 NL2 5 NL5 NL7 TJ2	P.54 P.62 P.63 P.63 P.79
40	90	23	AB44059S01 NTN.TAB308X35LLHAXCM#01	A25	S6-53	P.78
40	80/88	23,1/21	EC12531	K64	UN7	P.81
41	68	17,5	EC126694S02H106	K01	PK5 PK6	P.74 P.75
41	68	17,5	EC12694H106	K01	PK6	P.75
41	68	17,5	EC12694S02H106	K01	AD4 AD8 AR4 PF1 PF6 PK1 PK4 PK9	P.28 P.29 P.29 P.71 P.72 P.73 P.73 P.77
41	68	19	EC42320S01H106	K01	M1X	P.49
41	68	19,5	EC42320S01H106		M20	P.50
41	73	21,05	EC42217S01H206		M20	P.50
41	73	21,05	EC42217S02H206		M32	P.50
41,3	82,5	23,2	EC44241S01 NTN.EC0-CR-08B59STPX1V2	K01	FE-HAG187	P.40
42	68	14	EC12238	K01	4 JB2 5 JB3 JC5 4x4 JC7 JR5	P.45 P.45 P.47 P.47 P.49

42	80	18	N12099	H15	BE4 C503 C504 CX	P.33 P.35 P.36 P.39
42	80	20	N12507S02H100	H02	C503 C514	P.35 P.38
42,5	67	17,5	EC12461	K01	4x4 4x2 BE3	P.32
44	72	23	TNB44176S01	TNB		
			NTN HL-8E-NK44X72X23-3		6 NPO / NPD	P.65
44,45	88,9	30	EC44270S01	K01		
			NTN ET-HM803149/HM803110STV3		HAG210	P.43
45	75	16	AB44235S01	A01		
			NTN 6009V24		6HP	P.28
45	75	20	EC41053H106	K01	C510 ND0 PF6 PK4	P.36 P.57 P.72 P.73
45	75	20	EC44208S01			
			NTN 32009XUSTPX10V5		FSG300	P.41
45	75	20,02	32009VC12	K01	AD8	P.29
45	75	20,02	32009VC12UA	K01	C503 C510 C513 C514 C530 ML1 NE2 NE3 4x4 NE7 4 NL2 5 NL5 NL7	P.35 P.36 P.37 P.38 P.39 P.54 P.58 P.58 P.58 P.62 P.63 P.63
45	75	20,1	32009VC12UA	K01	MG5T MLGU	P.53 P.56
45	80	21	EC44177S01	K01		
			NTN FA-CR-09A16HSTPX1		6 NPO / NPD	P.65
45	81	18	EC44178S01	K01		
			NTN FA-CR-09A17HSTPX1		6 NPO / NPD	P.65
45	85	20,95	30209C	K01	367 5 369 4141 ML1 NE2 NE3 4x4 NE7 4 NL2 5 NL5 NL7 UN1 UN5 UN7	P.25 P.25 P.27 P.54 P.58 P.58 P.58 P.58 P.62 P.63 P.63 P.80 P.80 P.81
45	76/83	20	EC12530	K64	UN7	P.81
45,2	77,8	19,8	LM503348/310	K01	BE4 C504	P.33 P.36



45,2



77,8



19,8

LM603049/011


K01


 4 BA10/4 P.30
 5 BA10/5 P.30
 4 BA7/4 P.30
 5 BA7/5 P.31
 4x4 4x2 BE3 P.32


45,987	74,975	18	LM503349/310	K01	CX	P.39
47	96	21	N41660H300	H15	M40	P.51
47,09	96	21	N-41518H300		C546 / M40 / M38	P.39
47,09	96	21	N-41660H300		C546 / M40 / M38	P.39
47,1	96	21	N41518H300	H15	M40	P.51
48,45	92,9	26,5	EC44245S01	K01		
			NTN EC0-CR-10A72STPX1V2		FE-HAG215	P.41
50	80	24	EC44181S01	K01		
			NTN 4T-33010STPX1V1		6 NPO / NPD	P.65
50	81	18	EC44265S01	K01		
			NTN FA-CR-10A57HSTPX1		6 NPO / NPD	P.65
50	90	20	AB44272S01	A01		
			NTN 6210C3		4x4 PGJ	P.72
52	90	21,75	14X30210C	K01	NG7	P.61
					4 NO2	P.64
					5 NO5	P.64
					PK7	P.76
					UN7	P.81
54	75	16	TNB44143S01	TNB		
			NTN 8E-NK54X75X16-1		6 NPO / NPD	P.65
					NP2	P.68
55	88	29,5	TGB40616S01	F82	AL4/AL5	P.29
					DP0	P.40
55	90	23	EC12299	K01	NG7	P.61
					PK7	P.76
					UN7	P.81
60	107	15,1	EC44247S01	K01		
			NTN EC0-CR-12A20STPX1V3		FE-HAG215	P.41
60	107	17,9	EC44246S01	K01		
			NTN EC0-CR-12A19STPX1V3		FE-HAG215	P.41
66	126	33,5	GB44056S01			
			NTN TM-DF1359CS32V4		NDK1	P.57
70	125	26,25	EC44232S01	K01		
			NTN 30214U		6HP	P.28
75	88,9	24,5	EC44242S01	K01		
			NTN EC0-CR-09B32HCST#05		FE-HAG200	P.40
95	126	18,1/18,05	EC12606S01H106	K01	AD8	P.29
					PF1	P.71
					PK1	P.73
					PK5	P.74
					PK6	P.75
					PK9	P.77



100



130



15,3

AB12458S06



A93



- 4 JB0 P.44
- 5 JB1 P.44
- 5 JB3 P.45
- 4 JB4 P.46
- 5 JB5 P.46
- JB9 P.46
- JH1 P.48
- JH3 P.48
- MB1 P.52
- MB3 P.52

 


100	130	15,875	EC12218S02H100	K01	<ul style="list-style-type: none"> 4 JB2 P.45 5 JB3 P.45 JC5 P.47 4x4 JC7 P.47 JR5 P.49
103	133	18,55	EC12775H106	K01	<ul style="list-style-type: none"> PK7 P.76 PK9 P.77

Classement par référence NTN-SNR
Classification by NTN-SNR P/N
Einteilung nach NTN-SNR- Nummern
Classificazione per riferimenti NTN-SNR
Clasificación por referencia NTN-SNR
Classificação pela referência NTN-SNR
Классификация по артикулу NTN-SNR
Klasyfikacja według referencji NTN-SNR
Indeling per NTN-SNR-nummer



10Q30207A	K01	336 352 365 385 5 395 4139 MJ1 MJ3 4 NG0 5 NG1 4 NG2 5 NG3 NG5 NG7 NG9	P.23 P.24 P.25 P.26 P.26 P.27 P.53 P.54 P.59 P.59 P.60 P.60 P.61 P.61 P.62
10Q630/22AF386	A01	5 BA7/5	P.31
10Q630/32ANF386	A61	4 BA7/4 5 BA7/5	P.30 P.31
10R30205A	K01	336 352 4 NG0 4 NG2	P.23 P.24 P.59 P.60
10R32004VC12UA	K01	4 408/BH4 4 BH3/4	P.28 P.34
10R32005VC12UA	K01	4 408/BH4 4 BA10/4 5 BA10/5 4 BH3/4	P.28 P.30 P.30 P.34
10R6304AF386	A01	5 BA10/5	P.30
10X32206BA	K64	MJ1 MJ3	P.53 P.54
12R32008C	K01	C514	P.38
12T32207B	K64	4139	P.27
14X30210C	K01	NG7 4 NO2 5 NO5 PK7 UN7	P.61 P.64 P.64 P.76 P.81
16008C3V4	A01	8HP	P.28
2-6E-30205USTPX1-G	K01	PK5 PK6	P.74 P.75
30203A	K01	329 334 336 352 4 354 4 HA0	P.23 P.23 P.23 P.24 P.24 P.42
30206A	K01	334 TJ2	P.23 P.79



30207A	K01	336 352 4 354 365 385 5 395 4139 2CV DP0 GS 4 HA0 5 HA1 MJ1 MJ3 4 NG0 5 NG1 4 NG2 5 NG3 NG5 NG7 NG9	P.23 P.24 P.24 P.25 P.26 P.26 P.27 P.27 P.40 P.42 P.42 P.42 P.53 P.54 P.59 P.59 P.60 P.60 P.61 P.61 P.62
30207AG15H206	K01	AL4/AL5	P.29
30208A	K01	BB6/4 BB8/4 C35	P.31 P.31 P.34
30209C	K01	367 5 369 4141 ML1 NE2 NE3 4x4 NE7 4 NL2 5 NL5 NL7 UN1 UN5 UN7	P.25 P.25 P.27 P.54 P.58 P.58 P.58 P.62 P.63 P.63 P.80 P.80 P.81
30214U	K01	6HP	P.28
31304/2T	K64	4 354 4139 4 HA0 5 HA1	P.24 P.27 P.42 P.42
31306V3QT	K64	4 354 4139 4 HA0 5 HA1	P.24 P.27 P.42 P.42
32005VS02H100	K01	BE1 4x4 4x2 BE3 BE4	P.31 P.32 P.33
32006C	K01	4x4 JC7 PK7 PK9	P.47 P.76 P.77

 
32007C	K01	334 4141 4x4 JC7	P.23 P.27 P.47
32008C	K01	4139 5 BA10/5	P.27 P.30
32009VC12	K01	AD8	P.29
32009VC12UA	K01	C503 C510 C513 C514 C530 ML1 NE2 NE3 4x4 NE7 4 NL2 5 NL5 NL7 MG5T MLGU	P.35 P.36 P.37 P.38 P.39 P.54 P.58 P.58 P.58 P.62 P.63 P.63 P.53 P.56
32009VH106	K01	MG5T MLGU	P.53 P.56
32009XUSTPX10V5		FSG300	P.41
32203A	K01	4 354 4 HA0	P.24 P.42
32208C	K01	AD8	P.29
32304A	K01	352	P.24
3TM-16007/33	A01	NP1 NP4 PLY/P4V	P.66 P.70
3TM-6207Z	A37	5 NP1	P.67
3TM-6305V46	A01	NP1 NP4 NP4 PLY/P4V	P.66 P.69 P.70
3TM-SC05B97		5 NP1	P.67
3TM-SC06D02CS12		TR690	P.79
3TM-SC08A92C3V1	A01	6 NPO / NPD	P.65
3TM-SF04A61X3		6 NPO / NPD	P.65
3TM-SF05B80		5 NP4	P.69
3TM-SF06A48		6 PCY	P.71
3TM-SF08A75PX1		6 NPO / NPD	P.65
3TM-SX05B12NC3PX1	A61	NP1 NP4 NP4 PLY/P4V	P.66 P.69 P.70
3TM-SX05B71NC3V1	A61	5 NP4	P.69
4T-302/28STPX1	K01	NP4 PLY/P4V	P.70
4T-30206JX2PX13	K01	FSG300	P.41
4T-32205CRSTPX1V1	K01	6 NPO / NPD	P.65
4T-323/32CSTPX1V1	K01	4x4 PGJ	P.72
4T-33007STPX2	K01	6 NPO / NPD 5 NP1 NP1 5 NP2 NP2 NP4 PLY/P4V 4 NP5	P.65 P.66 P.66 P.68 P.68 P.70 P.70



 
4T-33010STPX1V1	K01	6 NPO / NPD	P.65
4T-33108STPX2V3	K01	6 NPO / NPD	P.65
4T-CR-0620STPX1	K01	5 NP0 / NPD	P.65
		6 NPO / NPD	P.65
		4x4 PGJ	P.72
5A-R07A68VPX1	H13	NDk1	P.57
5A-R07A70VPX1	H13	ND	P.56
		NDk1	P.57
6008	A01	329	P.23
6006EE	A25	BE1	P.31
6006J30	A25	4139	P.27
6006M3/31CS25-1	A01	6 PCY	P.71
6007C3V65	A01	8HP	P.28
6007EE	A25	PK1	P.73
6008CS11V44	A01	6HP	P.28
6009V24	A01	6HP	P.28
6207	A01	329	P.23
		NP4 PLY/P4V	P.70
6305		BB6/4	P.31
		BB8/4	P.31
		C35	P.34
62/32C3U51	A01	SI	P.78
6204AG15J30	A01	4 C501	P.35
		C514	P.38
		C526	P.39
6205/26V16	A01	5 NP1	P.67
6205EE	A25	2CV	P.27
6205LLBC3/L283QP	A25	RYZ	P.78
6205X31CS14PX29	A01	5 NP1	P.67
6206EE	A25	C35	P.34
6207/33	A01	NP1	P.66
6208ZC3	A37	NP4 PLY/P4V	P.70
		4 PTC	P.77
6210C3	A01	4x4 PGJ	P.72
6306CX34LLU4XNX#09	A38	FSG300	P.41
6306EE	A25	C35	P.34
6306EED32A50	A25	NG7	P.61
7E-HKS14X21X182#01	TNB	6 FZ2 / FZ3	P.41
7E-HKS20X24X152-1ZWT2PX1	TNB	6 FZ2 / FZ3	P.41
7E-HKS23X275X152T2PX1	TNB	6 FZ2 / FZ3	P.41
7E-HR0724	TNB	SI	P.78
7TM-6TA-SC05B96CS23P_1V2		ND4	P.57
7TM-6TA-SC05C68CM25PX1V1	A01	NDk1	P.57
7TM-6TA-SC07C03V1	A01	NP4	P.69
7TM-6TA-SX05B65NPX2V2		NTP2	P.70
8E-NK1-25X522X1#04	TNB	5 NP1	P.67
8E-NK30X51X17-1	TNB	D50C	P.39
8E-NK33X54X23-1	TNB	ElecAT	P.40
8E-NK34X59X20-1PX1	TNB	5 NP1	P.67
8E-NK385X67X17	TNB	NP4 PLY/P4V	P.70
		4 NP5	P.70
8E-NK54X75X16-1	TNB	6 NPO / NPD	P.65
		NP2	P.68
8E-NKI-30X64X20-1	TNB	6 PCY	P.71
8E-NKI-34X56X20	TNB	6 PCY	P.71



A-2E-30206UST/25#01		PF6	P.72
A-6E-30205USTPX1-g	K01	PF1	P.71
		PF6	P.72
		PK1	P.73
		PK5	P.74
		PK6	P.75
A-R07A69VPX1	H13	NDk1	P.57
AB10598S01	A61	4 BH3/4	P.34
		5 BH3/5	P.34
AB10599S04	A61	4 408/BH4	P.28
		5 415/BH5	P.28
		4 BH3/4	P.34
		5 BH3/5	P.34
AB12013	A61	4 BA10/4	P.30
		5 BA10/5	P.30
AB12022	A64	2CV	P.27
AB12029	A61	MJ1	P.53
		MJ3	P.54
		ML1	P.54
AB12179	A01	C503	P.35
AB12183	A25	4x4 NE7	P.58
		NL7	P.63
		4 NO2	P.64
		5 NO5	P.64
AB12202	A38	4 JB0	P.44
		5 JB1	P.44
AB12390S01	A38	MA	P.51
AB12390S02	A38	MA	P.51
AB12405S01	A38	4 JB4	P.46
		5 JB5	P.46
AB12437	A25	NE2	P.58
		NE3	P.58
		4x4 NE7	P.58
		4 NL2	P.62
		5 NL5	P.63
		NL7	P.63
		4 NO2	P.64
		5 NO5	P.64
AB12458S05	A93	4 JB0	P.44
		5 JB1	P.44
AB12458S06	A93	5 JB1	P.44
		5 JB3	P.45
		4 JB4	P.46
		5 JB5	P.46
		JB9	P.46
		JH1	P.48
		JH3	P.48
		MB1	P.52
		MB3	P.52
		4 JB0	P.44
		5 JB1	P.44
AB12533	A61	C514	P.38
AB12573	A37	C514	P.38
AB12573S03	A37	C514	P.38



AB12830	A61	4 JB0 5 JB1 MB1 MB3 ML1 4 NL2 5 NL5 NL7 4 NO2 5 NO5	P.44 P.44 P.52 P.52 P.54 P.62 P.63 P.63 P.64 P.64
AB12831	A01	4 JB0 5 JB1 5 JB3 4 JB4 5 JB5 JB9 JH1 JH3 MB1 MB3	P.44 P.44 P.45 P.46 P.46 P.46 P.48 P.48 P.52 P.52
AB12888S05	A38	4 JB0 5 JB1 4 JB2 5 JB3 JB9	P.44 P.44 P.45 P.45 P.46
AB35560	AB	F17	P.40
AB40002S05		MG5T	P.53
AB40019S02	A25	C510 C513 C514	P.36 P.37 P.38
AB40019S07	A25	C510 C513 C514	P.36 P.37 P.38
AB40087S06	A93	MA	P.51
AB40087S08	A94	MA MA	P.51 P.51
AB40204S02	A38	C503 C510 C513	P.35 P.36 P.37
AB40204S15		C510 C503 C510 C513	P.36 P.35 P.36 P.37
AB40205S02	A25	C510 C513	P.36 P.37
AB40270	A47	C503 C514	P.35 P.38
AB40361S01	A91	MA	P.51
AB40559	A61	BE1 4x4 4x2 BE3 BE4	P.31 P.32 P.33
AB40577	A91	AL4/AL5 DP0	P.29 P.40



 
AB40710S01	A94	BE4 C504 ME5 5 ML5 5 ML5 5 ML5 6 ML6 MLGU MLUC	P.33 P.36 P.52 P.55 P.55 P.55 P.55 P.56 P.56
AB41048S01	A95	ND0	P.57
AB41052S01	A37	ND0	P.57
AB41055	A01	ND0	P.57
AB41376YS04	A61	JA3 JA5 JC5 JH3 JR5	P.43 P.43 P.47 P.48 P.49
AB41386	A37	5 JB1 5 JB3 JC5 4x4 JC7 JH1 JH3 JR5	P.44 P.45 P.47 P.47 P.48 P.48 P.49
AB41658YS04		C546 / M40 / M38 M40	P.39 P.51
AB41658YS05		M40	P.51
AB41659YS04		C546 / M40 / M38 M40	P.39 P.51
AB42421S01		MC	P.52
AB42675S02	A37	RA0	P.78
AB44049S01	A61	NP1 NP4 NP4 PLY/P4V	P.66 P.69 P.70
AB44052S01	A01	NDk1	P.57
AB44054S01		ND NDk1	P.56 P.57
AB44055S01	A61	D50C	P.39
AB44059S01	A25	S6-53	P.78
AB44060S01	A01	NP1 NP4 NP4 PLY/P4V	P.66 P.69 P.70
AB44061S01	A37	NP4 PLY/P4V 4 PTC	P.70 P.77
AB44064S01		ND4	P.57
AB44070S01		ND4	P.57
AB44071S01	A01	NP4 PLY/P4V	P.70
AB44072S01	A37	5 NP1	P.67
AB44075S01	A61	5 NP1	P.67
AB44076S01		5 NP2	P.68
AB44077S01	A25	5 NP1	P.67
AB44078S01		TR690	P.79
AB44079S01		5 NP1	P.67
AB44080S01	A01	SI	P.78
AB44081S01	A01	5 NP1	P.67



AB44082S01	A01	5 NP1	P.67
AB44083S01	A01	5 NP1	P.67
AB44084S01		5 NP1	P.67
AB44174S01		6 NPO / NPD	P.65
AB44175S01		6 NPO / NPD	P.65
AB44179S01		6 NPO / NPD	P.65
AB44180S01	A01	6 NPO / NPD	P.65
AB44188S01	A01	5 NP4	P.69
AB44189S01		5 NP4	P.69
AB44191S01	A61	5 NP4	P.69
AB44192S01		6 PCY	P.71
AB44193S01		6 PCY	P.71
AB44196S01	A01	6 PCY	P.71
AB44198S01		5 NP1	P.66
AB44201S01	A61	4 PTC	P.77
AB44203S01	A61	4 PTC	P.77
AB44204S01		FSG180	P.41
AB44207S01	A38	FSG300	P.41
AB44231S01	A01	8HP	P.28
AB44233S01	A01	8HP	P.28
AB44234S01	A01	6HP	P.28
AB44235S01	A01	6HP	P.28
AB44249S01	A01	NP1	P.66
		NP4 PLY/P4V	P.70
AB44250S01	A25	RYZ	P.78
AB44252S01	A01	NP4	P.69
AB44257S01		4x4 RFT	P.78
AB44258S01		4x4 RKL	P.78
AB44259S01	A01	NP4 PLY/P4V	P.70
AB44260S01	A01	NP1	P.66
AB44266S01	A01	6 NPO / NPD	P.65
AB44267S01		NTP2	P.70
AB44272S01	A01	4x4 PGJ	P.72
ARXJ18X389X66	TNB	ElecAT	P.40
ARXJ38X60X75-2PX1	TNB	SI	P.78
ATE-30305STPX1#G	K01	PF1	P.71
		PK1	P.73
		PK5	P.74
		PK6	P.75
BR10552		365	P.25
DE0628/GH	F64	5 TY75 / TM75	P.79
EC0-CR-07A74STPX#07	K01	FE-HAG200	P.40
EC0-CR-07A75STPX#07	K01	FE-HAG215	P.41
EC0-CR-08A67PX1	K01	APB	P.29
EC0-CR-08B59STPX1V2	K01	FE-HAG187	P.40
EC0-CR-09B32HCST#05	K01	FE-HAG200	P.40
EC0-CR-10A72STPX1V2	K01	FE-HAG215	P.41
EC0-CR-12A19STPX1V3	K01	FE-HAG215	P.41
EC0-CR-12A20STPX1V3	K01	FE-HAG215	P.41
EC0-LM48548A/LM4#04	K01	FSG300	P.41
EC12028S02	K64	AR4	P.29
		MJ1	P.53
		MJ3	P.54
EC12050	K01	TJ2	P.79
EC12073	K01	334	P.23



EC12162	K01	4 C501	P.35
EC12218S02H100	K01	4 JB2	P.45
		5 JB3	P.45
		JC5	P.47
		4x4 JC7	P.47
		JR5	P.49
EC12229S01H106	K01	AD4	P.28
		MG5T	P.53
EC12238	K01	4 JB2	P.45
		5 JB3	P.45
		JC5	P.47
		4x4 JC7	P.47
		JR5	P.49
EC12250	K01	5 BA10/5	P.30
EC12299	K01	NG7	P.61
		PK7	P.76
		UN7	P.81
EC12461	K01	4x4 4x2 BE3	P.32
EC12468S11H206	K01	PF1	P.71
		PK1	P.73
		PK7	P.76
		PK9	P.77
EC12530	K64	UN7	P.81
EC12531	K64	UN7	P.81
EC12557S02H206	K01	PF1	P.71
		PK1	P.73
		PK7	P.76
		PK9	P.77
EC12567H206	K64	JR5	P.49
EC12587S02		BE4	P.33
EC12589S01	K01	5 BA10/5	P.30
EC12606H106	K01	PF1	P.71
		PK1	P.73
		PK5	P.74
		PK6	P.75
		PK9	P.77
EC12606S01H106	K01	AD8	P.29
		PF1	P.71
		PK1	P.73
		PK5	P.74
		PK6	P.75
		PK9	P.77
EC12625S02H206	K01	JC5	P.47
		4x4 JC7	P.47
		JR5	P.49
EC12626H206	K01	JC5	P.47
		4x4 JC7	P.47
		JR5	P.49
EC126694S02H106	K01	PK5	P.74
		PK6	P.75



EC12694H106	K01	AD4 AD8 AR4 PF1 PF6 PK1 PK4 PK5 PK6 PK9	P.28 P.29 P.29 P.71 P.72 P.73 P.73 P.74 P.75 P.77
EC12694S02H106	K01	AD4 AD8 AR4 PF1 PF6 PK1 PK4 PK9	P.28 P.29 P.29 P.71 P.72 P.73 P.73 P.77
EC12771	K01	4 BA7/4 5 BA7/5	P.30 P.31
EC12775H106	K01	PK7 PK9	P.76 P.77
EC12890S11H206	K01	PF1 PK1 PK7 PK9	P.71 P.73 P.76 P.77
EC12917	K01	PK7	P.76
EC35116	K01	PK5 PK6	P.74 P.75
EC35469	K01	PF1 PK1 PK5 PK6	P.71 P.73 P.74 P.75
EC35483	K01	PK5	P.74
EC35484	K01	PF1 PF6 PK1 PK5 PK6	P.71 P.72 P.73 P.74 P.75
EC35494		PF6	P.72
EC40001	K01	MG5T	P.53
EC40001H106	K01	MG5T	P.53
EC40510H106	K01	BE4	P.33
EC40847H206	K01	PF1 PK1	P.71 P.73
EC40987H206	K01	JA5 JC5 4x4 JC7 JR5	P.43 P.47 P.47 P.49
EC40988H206	K01	JA5 JR5	P.43 P.49



EC41025H106	K01	JA3 JA5 JH3 JR5 RA0	P.43 P.43 P.48 P.49 P.78
EC41053H106	K01	C510 ND0 PF6 PK4	P.36 P.57 P.72 P.73
EC41249S05H200	K64	DQ250	P.40
EC41444H206	K01	PK5 PK6	P.74 P.75
EC41446H206	K01	PK5 PK6	P.74 P.75
EC41446S01H206	K01	PK5 PK6	P.74 P.75
EC41457H206	K01	PK5 PK6	P.74 P.75
EC41465H206	K01	TL4	P.79
EC41902H206	K01	TL4	P.79
EC42192YS02H206		M20 M32	P.50 P.50
EC42193YS02H206		M20 M32	P.50 P.50
EC42217S01H206		M20	P.50
EC42217S02H206		M32	P.50
EC42224S01H206		PK4 PK5	P.73 P.74
EC42226S01H206	K01	PK4 PK5	P.73 P.74
EC42228S01H206	K01	PK4 RA0	P.73 P.78
EC42229S01H206		M20 M32 PK4	P.50 P.50 P.73
EC42310S01H200		M20 M32	P.50 P.50
EC42320S01H106	K01	M1X M20	P.49 P.50
EC43082S01H206		M20 M32 M20 M32	P.50 P.50 P.50 P.50
EC43676S01		M5SR1	P.51
EC44050S01	K01	6 NPO / NPD 5 NP1 NP1 5 NP2 NP2 NP4 PLY/P4V 4 NP5	P.65 P.66 P.66 P.68 P.68 P.70 P.70
EC44073S01	K01	NP4 PLY/P4V	P.70
EC44177S01	K01	6 NPO / NPD	P.65
EC44178S01	K01	6 NPO / NPD	P.65
EC44181S01	K01	6 NPO / NPD	P.65



EC44182S01	K01	6 NPO / NPD	P.65
EC44183S01	K01	6 NPO / NPD	P.65
EC44184S01	K01	5 NPO / NPD	P.65
		6 NPO / NPD	P.65
		4x4 PGJ	P.72
EC44205S01	K01	FSG300	P.41
EC44206S01	K01	FSG300	P.41
EC44208S01		FSG300	P.41
EC44232S01	K01	6HP	P.28
EC44238S01	K01	FE-HAG200	P.40
EC44239S01	K01	FE-HAG215	P.41
EC44240S01	K01	APB	P.29
EC44241S01	K01	FE-HAG187	P.40
EC44242S01	K01	FE-HAG200	P.40
EC44243S01	K01	VAG195	P.81
EC44244S01	K01	HAG210	P.43
		HAG230	P.43
		VAG195	P.81
EC44245S01	K01	FE-HAG215	P.41
EC44246S01	K01	FE-HAG215	P.41
EC44247S01	K01	FE-HAG215	P.41
EC44265S01	K01	6 NPO / NPD	P.65
EC44270S01	K01	HAG210	P.43
EC44271S01	K01	4x4 PGJ	P.72
EC44465S01		V6/L4	P.81
EC44466S01		V6/L4	P.81
ED41382		MC	P.52
ED41439		TL4	P.79
ET-32308CSAT/36512PX3		M5SR1	P.51
ET-HM803149/HM803110STV3	K01	HAG210	P.43
ET-HM88542/HM885#08	K01	VAG195	P.81
ET-HM89449/HM894#07	K01	HAG210	P.43
		HAG230	P.43
		VAG195	P.81
ETA-30205STPX1#G	K01	PF1	P.71
		PF6	P.72
		PK1	P.73
		PK5	P.74
		PK6	P.75
ETA-30305STPX1V5-G	K01	PF1	P.71
		PK1	P.73
		PK5	P.74
		PK6	P.75
ETA-32206/25STPX#02	K01	PK5	P.74
ETA-32206STPX4#G	K01	PK5	P.74
ETA-CR-05A22STPX1#G	K01	PK5	P.74
		PK6	P.75
ETA-CR-08A71STPX1		V6/L4	P.81
ETA-CR-08A72STPX1		V6/L4	P.81
FA-CR-09A16HSTPX1	K01	6 NPO / NPD	P.65
FA-CR-09A17HSTPX1	K01	6 NPO / NPD	P.65
FA-CR-10A57HSTPX1	K01	6 NPO / NPD	P.65



FC10558V	L64	336 352 365 385 5 395	P.23 P.24 P.25 P.26 P.26
FC10592S05	L64	329	P.23
FC10893	L64	4 NG0 5 NG1 4 NG2 5 NG3 NG5 NG7 NG9 UN1 UN5	P.59 P.59 P.60 P.60 P.61 P.61 P.62 P.80 P.80
FC12049	L64	5 HA1	P.42
FC12402H100		NG9 UN5 UN7	P.62 P.80 P.81
FC12540H100	L64	UN5	P.80
GB10827S02	F32	367 5 369 UN1 UN5	P.25 P.25 P.80 P.80
GB10865S01	F64	GS	P.42
GB10890S01	F32	5 395 5 NG1 5 NG3 NG5 NG7 NG9	P.26 P.59 P.60 P.61 P.61 P.62
GB12021	F64	C35	P.34
GB12152S01		BE4 C503 C504 C510	P.33 P.35 P.36 P.36
GB44056S01		NDk1	P.57
GB44066S01	F64	5 TY75 / TM75	P.79
GK17X22X218XS	TNB	6 TY85	P.80
HL-8E-NK30X48X18-2	TNB	MechAT	P.53
HL-8E-NK30X52X19PX3	TNB	5 NP1 5 NP4	P.66 P.68
HL-8E-NK32X55X18#07	TNB	5 NP2	P.68
HL-8E-NK335X59X#05	TNB	5 NP1 5 NP4	P.66 P.68
HL-8E-NK34X59X20#03	TNB	5 NP4	P.69
HL-8E-NK36X62X18-1	TNB	4 PTC	P.77
HL-8E-NK36X64X19#05	TNB	RYZ	P.78
HL-8E-NK36X64X19#13	TNB	5 NP2	P.68
HL-8E-NK385X67X21-2	TNB	5 NP1 NP1 5 NP2	P.66 P.66 P.68
HL-8E-NK44X72X23-3	TNB	6 NPO / NPD	P.65
HL-NK33X68X20-1T#01	TNB	NP2	P.68
HL-NK35X68X20-1T#01	TNB	NP2	P.68



HL-NK40X68X20-2T#01	TNB	NP2	P.68
HM89449/410		NG7	P.61
		4 NO2	P.64
		5 NO5	P.64
		PK7	P.76
		PK9	P.77
		UN7	P.81
JL69349/310A	K01	BE1	P.31
		4x4 4x2 BE3	P.32
		BE4	P.33
		C514	P.38
		MA	P.51
KJ25X30X20S	TNB	5 TY75 / TM75	P.79
KJ30X37X228XS	TNB	5 TY75 / TM75	P.79
		6 TY85	P.80
KMJ20X26X17SV2	TNB	4 NP5	P.70
		3 PFN	P.72
		4 PTC	P.77
KMJ23X29X178X2S	TNB	5 NP1	P.66
		5 NP2	P.68
		5 NP4	P.68
L44649/610	K01	5 ML5	P.55
		6 ML6	P.55
		MLGU	P.56
		MLUC	P.56
L45449/410	K01	BE4	P.33
		C504	P.36
		ME5	P.52
LM503348/310	K01	BE4	P.33
		C504	P.36
LM503349/310	K01	CX	P.39
LM603049/011	K01	4 BA10/4	P.30
		5 BA10/5	P.30
		4 BA7/4	P.30
		5 BA7/5	P.31
		4x4 4x2 BE3	P.32
LM78349/310	K01	BE4	P.33
		C504	P.36
		ME5	P.52
M88048/010		NG7	P.61
		4 NO2	P.64
		5 NO5	P.64
		PK7	P.76
		PK9	P.77
		UN7	P.81
N-41518H300		C546 / M40 / M38	P.39
N-41660H300		C546 / M40 / M38	P.39
N10755S02	H02	367	P.25
		5 369	P.25
		UN1	P.80
		UN5	P.80
		UN7	P.81

N10787	H02	336 352 385 5 395	P.23 P.24 P.26 P.26
N12099	H15	BE4 C503 C504 CX	P.33 P.35 P.36 P.39
N12124	H15	ML1 NE2 NE3 4x4 NE7 4 NL2 5 NL5 NL7 4 NO2 5 NO5	P.54 P.58 P.58 P.58 P.62 P.63 P.63 P.64 P.64
N12507S02H100	H02	C503 C514	P.35 P.38
N12528S09H100		C514	P.38
N12649S04H100	H02	BE1 4x4 4x2 BE3 BE4	P.31 P.32 P.33
N12680S04H100	H02	MA	P.51
N40000H100	H15	MG5T	P.53
N40000S04H100	H15	MLGU	P.56
N40021S01H100	H15	C514	P.38
N40701H100	H15	5 ML5 6 ML6 MLUC	P.55 P.55 P.56
N41517H300	H15	C546 / M40 / M38 M40	P.39 P.51
N41518H300	H15	M40	P.51
N41627H300	H15	BE4	P.33
N41660H300	H15	M40	P.51
NJ12012S03H100	H11	C503 C510 C513	P.35 P.36 P.37
NJ12214S03H100	H11	4 C501 C526	P.35 P.39
NJ40646H100	H11	C510 C513	P.36 P.37
NK27X46X21-1	TNB	5 TY75 / TM75	P.79
NU910624S02	H05	UN5	P.80
RNU10552S01	H13	4 NG0 5 NG1 4 NG2 5 NG3 NG5 NG7 NG9	P.59 P.59 P.60 P.60 P.61 P.61 P.62
RNU10705	H13	367 5 369 UN1	P.25 P.25 P.80



RNU12044S01	H13	JA3 P.43 4 JB0 P.44 5 JB1 P.44 4 JB2 P.45 5 JB3 P.45 4 JB4 P.46 5 JB5 P.46 JB9 P.46 JH1 P.48 JH3 P.48 MB1 P.52 MB3 P.52
RNU12048	H13	5 HA1 P.42
RNU41200		ND0 P.57
RNU44057S01	H13	NDk1 P.57
RNU44058S01	H13	ND P.56 NDk1 P.57
RNU44248S01	H13	NDk1 P.57
SC04C73PX1	A01	6 NPO / NPD P.65
SC05A58NV1	A61	4 PTC P.77
SC05A59NV1	A61	4 PTC P.77
SC05A61	A01	5 NP1 P.67
SC06C19LLANC3P_1/L588		ND4 P.57
SC06D02CS12		TR690 P.79
SF05A84		5 NP1 P.67
SF06A49		6 PCY P.71
SF06A49V1		6 NPO / NPD P.65
SF07A88		4x4 RFT P.78
SF08A67		4x4 RKL P.78
SX05A87NCS30PX1	A61	5 NP1 P.67
SX06C36LA-N1LAC3#04		ND P.56 NDk1 P.57
TA-SC05C26LLHAXCS24PX1/L588	AB	F17 P.40
TA-SX06C51NC3PX2V3		5 NP2 P.68
TAB308X35LLHAXCM#01	A25	S6-53 P.78
TGB40616S01	F82	AL4/AL5 P.29 DP0 P.40
TM-DF1359CS32V4		NDk1 P.57
TM-SC05C59	A01	5 NP4 P.69
TM-SX05B76NC3		5 NP1 P.66
TM-SX06C45LHXLH1#06		FSG180 P.41
TMB208X18C3PX10	A01	NP4 PLY/P4V P.70
TMB305NX7V8	A61	D50C P.39
TMB902LLBC4/L234	A25	5 NP1 P.67
TNB44133S01	TNB	D50C P.39
TNB44134S01	TNB	6 TY85 P.80
TNB44135S01	TNB	5 NP1 P.66 NP1 P.66 5 NP2 P.68
TNB44136S01	TNB	5 TY75 / TM75 P.79
TNB44137S01	TNB	5 TY75 / TM75 P.79 6 TY85 P.80
TNB44138S01	TNB	5 TY75 / TM75 P.79
TNB44139S01	TNB	SI P.78
TNB44140S01	TNB	5 NP1 P.67

TNB44141S01	TNB	NP4 PLY/P4V 4 NP5	P.70 P.70
TNB44142S01	TNB	5 NP1 5 NP2 5 NP4	P.66 P.68 P.68
TNB44143S01	TNB	6 NPO / NPD NP2	P.65 P.68
TNB44144S01	TNB	5 NP1	P.67
TNB44145S01	TNB	SI	P.78
TNB44146S01	TNB	MechAT	P.53
TNB44176S01	TNB	6 NPO / NPD	P.65
TNB44185S01	TNB	NP2	P.68
TNB44186S01	TNB	NP2	P.68
TNB44187S01	TNB	NP2	P.68
TNB44190S01	TNB	5 NP4	P.69
TNB44194S01	TNB	6 PCY	P.71
TNB44195S01	TNB	6 PCY	P.71
TNB44197S01	TNB	5 NP1 5 NP4	P.66 P.68
TNB44199S01	TNB	5 NP1 5 NP4	P.66 P.68
TNB44200S01	TNB	4 NP5 3 PFN 4 PTC	P.70 P.72 P.77
TNB44202S01	TNB	4 PTC	P.77
TNB44254S01	TNB	5 NP2	P.68
TNB44255S01	TNB	RYZ	P.78
TNB44256S01	TNB	5 NP2	P.68
TNB44261S01	TNB	6 FZ2 / FZ3	P.41
TNB44263S01	TNB	6 FZ2 / FZ3	P.41
TNB44264S01	TNB	6 FZ2 / FZ3	P.41
TNB44268S01	TNB	ElecAT	P.40
TNB44269S01	TNB	ElecAT	P.40
X11D32209BA	L64	ML1 4 NL2 5 NL5 NL7 TJ2	P.54 P.62 P.63 P.63 P.79
Y75EC43575S02H206	K01	5 ML5 6 ML6 MLGU	P.55 P.55 P.56

Liste de correspondances
Cross reference list
Vergleichsliste
Lista di corrispondenza
Correspondencias
Lista de correspondências
Список соответствий
Lista referencji krosowych
Crosslijst



NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.

CITROEN	
207107	AB.10598.S01
230810	10Q.630/32.ANF386
230810	10Q.630/32.AN.F386
230813	AB.12013
2317.85	AB.40710.S01
231733	N.12099
231746	AB.40710.S01
231755	AB.40710.S01
231766	N.12649.S04.H100
231767	N.40000.H100
231769	AB.40002.S05
231781	EC.40510.H106
231783	EC.12587.S02
231788	N.12680.S04.H100
231790	AB.40087.S08
231794	N.41627.H300
231798	N.41517.H300
2317A0	N.41518.H300
2317A2	N.41660.H300
2317A3	AB.41659.Y.S04
2317C6	AB.41658.Y.S04
234714	32008C
235219	ED41382
2358.29	10Q.630/22.A.F386
235817	10R.32004.V.C12.UA
235818	6305
235823	10R.6304.A.F386
235830	10Q.630/22.AF386
235830	10Q.630/22.A.F386
237223	AB.40361.S01
237227	EC.12250
237228	EC.12589.S01
237240	32005.VS02H100
237252	EC.40001
237259	EC.40001.H106
237263	AB.40002.S05
237270	30207.AG15.H206
237273	N.40701.H100
237275	EC.40510.H106
237285	N.40000.S04.H100
237307	GB.12152.S01
237311	EC.12229.S01.H106
237314	AB.40577
237315	TGB.40616.S01
237317	AB.12390.S01
26201599	6206 EE
26203529	30207 A
26204049	6309
26204059	6305
26204529	6306 EE
312506	30208A
312509	LM.503348/310
312509	LM603049011
312518	JL.69349/310.A
312526	EC.12461
312530	30306A
312530	32009.V.C12.UA
312540	32009.V.C12.UA

312540	32009.V.C12.UA
324703	6006 EE
3730.11	10R.30205.A
373015	10R.32005.V.C12.UA
373031	10R.32005.V.C12.UA
7903090199	GB.10865.S01
7903090276	AB.12022
7903090302	GB.12021
7910012337	AB.10599.S04
91515424	30208A
95496520	LM.503349/310
95496767	6205EE
96.764.537.80	AB42421S01
9636229480	AB.40710.S01
9636230280	N.40701.H100
9636989580	N.40000.S04.H100
98.046.155.80	AB42421S01
9807584480	Y75EC43575S02H206

DAIHATSU

90043-63160	AB44055S01
90043-64072	TNB44133S01
90043-65023	TNB44146S01
90043-65026	TNB44269S01
90043-74050	TNB44268S01

FIAT

46403498	N.12507.S02.H100
46403499	AB.40270
46473713	NJ.12012.S03.H100
46475263	AB.40205.S02
46529679	NJ.12214.S03.H100
46534133	NJ.40646.H100
46763885	N.12528.S09.H100
46794117	AB12573S03
46794118	AB.12533
5496520	LM.503348/310
55180130	EC42217S02H206
55181941	EC.43082.S01.H206
55188083	EC.42192.Y.S02.H206
55190691	AB.40204.S15
55192369	EC.42320.S01.H106
55208335	6204.A.G15.J30
55208656	AB.41659.Y.S04
55208657	AB.41658.Y.S04
55213557	AB.41658.Y.S04
55229274	AB.40204.S15
55558534	N.41517.H300
55558550	N.41518.H300
55560095	N.41660.H300
55563923	EC.42217.S01.H206
55574101	EC.42310.S01.H200
55574104	EC.43082.S01.H206
55574107	EC.42192.Y.S02.H206
55574110	EC.42320.S01.H106
55574111	EC.42320.S01.H106
5947020	AB.40205.S02
5999437	AB.12179
60800240	AB.12179
60800260	N.12099

FIAT	
60800403	AB.40270
60800408	N.12507.S02.H100
60808434	GB.12152.S01
60810875	AB.40270
60810881	N.12507.S02.H100
60811512	NJ.12012.S03.H100
60814216	NJ.12012.S03.H100
71775856	AB41658YS05
7533347	N.12099
7533697	6204.A.G15.J30
7540737	NJ.12214.S03.H100
7546497	EC.12162
7655061	32009.V.C12.UA
7667783	JL.69349/310.A
7667784	12R.32008.C
7726277	N.40021.S01.H100
7745838	GB.12152.S01
7903090306	N.12099
9402317779	AB.40559
9402372230	AB.40361.S01
9402372599	EC.12229.S01.H106
9402372739	N.40701.H100
95631583	AB.40710.S01
95631585	GB.12152.S01
96028384	L.45449/410
96028385	LM78349/310
9611557380	EC.40001.H106
9611998680	N.12649.S04.H100
9614959780	AB.40002.S05
9636230280	N.40701.H100
9636989580	N.40000.S04.H100
9658308980	N.41627.H300
9750013280	AB.40559
9751192080	JL.69349/310.A
HONDA	
0735-371-954	EC44270S01
91001-PLY-0032	AB44249S01
91001-RPS-0130	AB44252S01
91002-P4V-0031	AB44060S01
91002-P7C-0030	AB44201S01
91002-PCY-0030	AB44192S01
91002-PL3-A044-M2	AB44081S01
91002-PS0-0032	AB44083S01
91002-RCR-016	AB44267S01
91002-RFK-0230	AB44267S01
91002-RGH-L010-M1	AB44250S01
91002-RM0-0030	AB44174S01
91002-RPF-0030	AB44188S01
91003-P21-0032	AB44075S01
91003-PCY-0030	AB44193S01
91003-PGJ-0080	AB44272S01
91003-PLY-0031	AB44259S01
91003-PPS-0030	TNB44187S01
91003-R88-0030	TNB44186S01
91003-RPC-0030	AB44198S01
91003-RPF-0030	AB44191S01
91003-RZF-0030	TNB44185S01
91004-P7C-0030	AB44203S01

91004-PLW-A011-M1	AB44079S01
91004-PLW-B011-M1	AB44084S01
91004-R08-0030	AB44175S01
91004-RPF-0030	AB44189S01
91005-PCY-0030	AB44196S01
91005-PHR-0031	AB44072S01
91005-PRP-0034	AB44076S01
91005-R08-0030	EC44177S01
91006-PHR-0031	AB44082S01
91006-PHT-0031	AB44260S01
91006-PWA-0081	AB44077S01
91006-PX4-0032	AB44049S01
91006-R08-0030	EC44178S01
91006-RK6Z-0030	EC44265S01
91008-RJF-T122-M1	AB44179S01
91008-RK6Z-0030	AB44266S01
91009-RJF-T011-M1	AB44180S01
91011-P68 -0080	TNB44200S01
91011-P68-0030	TNB44200S01
91017-PZK-0031	TNB44142S01
91101-P56-0032	TNB44202S01
91101-PHR-0031	TNB44140S01
91101-RPC-0030	TNB44197S01
91101-RPF-0030	TNB44190S01
91102-P0Z-0032	TNB44135S01
91102-PCY-0030	TNB44194S01
91102-PF0-0031	TNB44141S01
91102-PH8-0081	TNB44143S01
91102-PLW-0031	TNB44144S01
91102-RFK-0031	TNB44254S01
91102-RFK-0031	TNB44255S01
91102-RPC-0032	TNB44199S01
91102-RXH-0030	TNB44256S01
91103-PYZ-0030	TNB44176S01
91104-PCY-0030	TNB44195S01
91121-P6H-003	EC44465S01
91121-PGH-0030	EC44182S01
91121-PGJ-0080	EC44271S01
91122-P6H-003	EC44466S01
91122-PS5-0031	EC44050S01
91123-PS5-0130	EC44184S01
91123-RDK-0030	EC44183S01
91124-RDK-0030	EC44181S01
91126-P83-0080	EC44073S01
91127-RFT-0030	AB44257S01
91127-RKL-0030	AB44258S01
96100-62070-00	AB44071S01
96120-62083-00	AB44061S01

HYUNDAI	
53090-H1170	EC43676S01

KIA	
53090-H1170	EC43676S01

MAZDA	
FZ01 19 4J3	TNB44261S01
FZ21 19 6F3A	TNB44264S01
FZ31 19 6F3	TNB44263S01

MERCEDES

A 008 981 16 25	AB44207S01
A 008 981 49 25	AB44204S01
A 016 981 67 05	EC44206S01
A 016 981 68 05	EC44205S01
A 212 980 02 02	EC44242S01
A 221 980 02 02	EC44245S01
A 221 980 03 02	EC44239S01
A 221 980 04 02	EC44247S01
A 221 980 05 02	EC44246S01
A 711 981 03 81 KZ	EC44208S01
A2049800002	EC44241S01
A2129800302	EC44238S01

MITSUBISHI

MB837844	EC43676S01
----------	------------

NISSAN

31408-3KX0A	EC44240S01
32203-00Q0A	AB.41376.Y.S04
32203-00Q0B	EC 42226 S01 H206
32203-00Q0F	EC 41902 H206
32203-00Q0G	EC 42226 S01 H206
32203-00Q0H	EC 42224 S01 H206
32203-00QAA	AB 41386
32203-00QAB	EC.35469
32203-00QAE	EC.35484
32203-00QAF	EC35116
32203-00QAK	EC.35483
32203-01G00	AB44080S01
32203-6F900	AB.40361.S01
32203-8H50A	AB44064S01
32203-JG70A	AB44052S01
32219 JA62A	RNU44248S01
32219-00Q0A	EC 41444 H206
32219-00QAD	EC.12625.S02.H206
32219-00QAE	EC 41465 H206
32219-01G10	TNB44139S01
32219-6F902	N.12680.S04.H100
32219-8H510	RNU44058S01
32219-JG72A	RNU44057S01
32223-00Q0A	EC 41446 S01 H206
32223-00Q0B	EC.42229.S01.H206
32223-6F901	AB.40087.S08
32223-8H510	AB44070S01
32223-AX000	AB 41386
32225 01G00	TNB44145S01
32230-00Q0A	EC 41457 H206
32264-00Q0F	EC 42228 S01 H206
32264-00QAB	RNU.12044.S01
32264-00QAE	EC.12625.S02.H206
32264-00QAH	EC.40987.H206
32273-6F901	AB.12390.S01
32275-8H510	AB44054S01
38236 JG21A	GB44056S01
38440-00QAA	AB.12458.S06
38440-00QAB	EC.12606.S01.H106
38440-00QAC	EC.12238
38440-6F900	JL.69349/310.A
38440-AW600	EC.41053.H106
38440-AW605	EC.41053.H106

38440-AX000	EC.41025.H106
40210-00QAB	AB.12831
40210-00QAD	EC.12694.S02 H106
40210-00QAH	EC.12218.S02.H100
40210-00QAJ	EC.41053.H106
40210-00QAL	EC.41025.H106

OPEL

708474	AB.35560
--------	----------

PEUGEOT

207107	AB.10598.S01
230810	10Q 630/32 ANF386
230810	10Q.630/32.AN.F386
230813	AB.12013
2317.85	AB.40710.S01
231733	N.12099
231746	AB.40710.S01
231748	AB.40087.S08
231755	AB.40710.S01
231766	N.12649.S04.H100
231777	AB.40559
231781	EC.40510.H106
231783	EC.12587.S02
231788	N.12680.S04.H100
231790	AB.40087.S08
231794	N.41627.H300
231798	N.41517.H300
2317A0	N.41518.H300
2317A2	N.41660.H300
2317A3	AB.41659.Y.S04
2317C6	AB.41658.Y.S04
234714	32008C
235219	ED41382
2358.29	10Q.630/22.A.F386
235817	10R.32004.V.C12.UA
235818	6305
235823	10R.6304.A.F386
235830	10Q 630/22 AF386
235830	10Q.630/22.A.F386
2372.16	EC.12771
237207	6206 EE
237211	EC.12771
237223	AB.40361.S01
237227	EC.12250
237228	EC.12589.S01
237240	32005.VS02H100
237252	EC.40001
237259	EC.40001.H106
237263	AB.40002.S05
237270	30207.AG15.H206
237273	N.40701.H100
237275	EC.40510.H106
237285	N.40000.S04.H100
237307	GB.12152.S01
237311	EC.12229.S01.H106
237314	AB.40577
237315	TGB.40616.S01
237317	AB.12390.S01
312506	30208A
312509	LM 503348/310

PEUGEOT

312509	LM603049011
312518	JL.69349/310.A
312526	EC.12461
312530	30306A
312530	32009.V.C12.UA
312540	32009.V.C12.UA
312540	32009.V.C12.UA
324703	6006 EE
3730.11	10R.30205.A
373015	10R.32005.V.C12.UA
373031	10R.32005.V.C12.UA
79 03 090 137	EC.12245.S04
79 03 090 234	AB.12013
9002058180	30206A
9002058280	EC12050
9002059480	X11D.32209.BA
91515424	30208A
96 764 537 80	AB42421S01
9603417880	EC.12245.S04
9636229480	AB.40710.S01
9636230280	N.40701.H100
9636989580	N.40000.S04.H100
98 046 155 80	AB42421S01
9807584480	Y75EC43575S02H206

RENAULT

07 70 600 800	6008
32 20 326 09R	EC.42229.S01.H206
32 26 374 15R	EC 42228 S01 H206
32 27 563 44R	EC 42224 S01 H206
32203-8H50A	AB44064S01
	AB42421S01
322236417R	EC 42226 S01 H206
7700113429	TGB.40616.S01
7700522451	BR10552
7700545175	12T 32207 B
7700660262	30209C
7701050698	32006C
7701050701	32007 C
7701090391	AB.12437
7701474806	EC.41053.H106
7701645978	EC.12567.H206
7703090024	FC.10592.S05
7703090034	32008C
7703090050	30209C
7703090052	N.10755 S02
7703090094	32203 A
7703090117	RNU.10705
7703090159	31304/2T
7703090159	31304/2T
7703090167	10R.30205.A
7703090176	6006 J30
7703090179	10Q.30207.A
7703090180	32304 A
7703090181	FC.10558V
7703090182	30203A
7703090187	30207 A
7703090200	32007 C
7703090201	N.10787

7703090207	GB.10827.S02
7703090208	N.10755 S02
7703090216	32009.V.C12.UA
7703090218	X11D.32209.BA
7703090224	GB.10890.S01
7703090244	RNU.10552.S01
7703090245	FC.10893
7703090248	31306.V.3.QT
7703090250	14X.30210.C
7703090257	M88048/010
7703090258	HM89449/410
7703090269	EC12073
7703090272	AB.12029
7703090274	10X 32206 BA
7703090277	30207 A
7703090287	RNU.12048
7703090288	FC.12049
7703090290	GB.10890.S01
7703090309	N.12124
7703090316	AB.12831
7703090318	6306 EE D32 A50
7703090323	RNU.12044.S01
7703090328	AB.12183
7703090329	AB.12830
7703090339	AB.12202
7703090344	EC.12694.S02 H106
7703090345	EC.12229.S01.H106
7703090355	EC.12028.S02
7703090361	EC.12238
7703090362	EC.12218.S02.H100
7703090374	EC.12299
7703090376	AB.12405.S01
7703090382	AB.12888.S05
7703090391	AB.12437
7703090400	FC 12402 H100
7703090403	FC.12540.H100
7703090413	EC.12626.H206
7703090417	AB.12458.S06
7703090419	EC.12531
7703090425	EC.12625.S02.H206
7703090426	EC.12530
7703090428	6007 EE
7703090429	NU.910624 S02
7703090435	AB.12830
7703090436	AB.12831
7703090443	EC.12775.H106
7703090444	32006C
7703090445	EC.12917
7703090450	EC.12606.S01.H106
7703090454	32208C
7703090455	32009 VC12
7703090535	AB.40577
7703090543	EC.12557.S02.H206
7703090549	AB.12458.S06
7703090550	AB 41386
7703090553	AB.12888.S05
7703090561	EC.12890.S11.H206
7703090563	EC.12468.S11.H206
770600800	6008

RENAULT	
770620700	AB.44071S01
7903090055	AB.10598.S01
7903090056	AB.10599.S04
82 00 324 369	AB.41376.Y.S04
82 00 324 371	AB.41376.S03
82 00 324 639	AB.41376.Y.S04
82 00 324 730	AB.41376.Y.S04
82 00 371 151	AB.41376.S03
8200024411	EC.35469
8200036243	EC.40847.H206
8200073120	EC.41025.H106
8200093843	30207.AG15.H206
8200108885	EC.40988.H206
8200115697	EC.40987.H206
8200142220	AB.41052.S01
8200163331	AB.41048.S01
8200163332	AB.41055
8200197478	EC.35484
8200200188	EC35116
8200217991	EC35494
8200228315	RNU.41200
8200298115	EC 41444 H206
8200298116	EC 41446 S01 H206
8200298117	EC 41457 H206
8200324370	AB.41376.Y.S04
8200326719	EC.35483
8200367843	EC 42224 S01 H206
8200367844	EC 42226 S01 H206
8200367845	EC 42228 S01 H206
8200379965	ED 41439
8200381889	EC 41465 H206
8200471327	AB.41376.Y.S04
8200770160	EC 41902 H206
ROVER	
AAF1625	AB.12390.S01
TUK100260	N.12680.S04.H100
TUK100290	AB.40361.S01
SUBARU	
806228030	GB44066S01
806232070	AB44078S01
806417020	TNB44134S01
806425110	TNB44136S01
806427060	TNB44138S01
806430080	TNB44137S01
VAUXHALL	
24466959	AB.35560
55181941	EC.43082.S01.H206
55188083	EC.42192.Y.S02.H206
55192369	EC.42320.S01.H106
55563923	EC 42217 S01 H206
55572486	EC 42217 S01 H206
55574101	EC.42310.S01.H200
55574104	EC.43082.S01.H206
55574107	EC.42192.Y.S02.H206
55574109	EC.42320.S01.H106
55585662	EC.42229.S01.H206

55585663	EC.42229.S01.H206
55585664	EC.42229.S01.H206
55585665	EC.43082.S01.H206
55585666	EC.43082.S01.H206
VOLKSWAGEN	
02E311220B	EC 41249 S05 H200
ZF	
0735.330.739	AB44234S01
0735.330.765	AB44235S01
0735.330.844	AB44231S01
0735.330.845	AB44233S01
0735.330.872	AB44059S01
0735.371.784	EC44232S01
0735.371.952	EC44244S01
0735.371.953	EC44243S01



NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Conception et réalisation Services publicités NTN-SNR - © NTN-SNR 07/2014 - Photos : Ruslan Gumbel/Shutterstock



NOT JUST ANYONE IS **ASIAN**



In Asia, we have 30% of the original equipment market share for wheel bearings and engine timing...

We don't need to pretend that we are specialist of Asian brand vehicles.

As we have a strong Asian pedigree within our group.



www.ntn-snr.com





GEARBOX / BOÎTES DE VITESSES

Getriebe / Scatola cambio / Caja de cambios / Caixa ce câmbio
Vernellingsbak / Коробка передач / skrzynia biegów



www.ntn-snr.com