

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DO NAGRZEWANIA CZĘŚCI

Nagrzewnice indukcyjne Fast Therm

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You

Experts
& Tools



Funkcje

- Kontrola temperatury
- Kontrola czasu nagrzewania (od modelu FT 35 wzwyż)
- Kontrola równomiernego nagrzewania pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego (od ST 700 wzwyż)

ZALETY

- **Moc:** dzięki projektowi ramy w kształcie U
- **Niezawodność:** mogą pracować bez przerwy przez 24h dziennie, 7 dni w tygodniu
- **Bezpieczeństwo:** łatwe w obsłudze, automatyczna demagnetyzacja
- **Oszczędność:** darmowa konserwacja, gwarancja 3 lata
- **Szeroka oferta:** nagrzewanie łożysk, pierścieni i innych części o wadze do 1200kg



FT 20



FT 35



FT 300



ST 700




ST 1200

EXPERTS & TOOLS OFERUJE RÓŻNE TYPY NAGRZEWNIC INDUKCYJNYCH DOPASOWANYCH DO KONKRETNÝCH APLIKACJI.

	FAST THERM 20	FAST THERM 35	FAST THERM 150	FAST THERM 300	SAFE THERM 700	SAFE THERM 1200
Maks. waga łożyska (kg)	40	70	150	300	700	1200
Min. otwór łożyska (mm)	10	15	30	30	45	85
Maks. średnica zewnętrzna (mm)	280	410	490	740	900	1550
Maks. zużycie energii (KVA)	3.6	3.6	12.8	12.8	25	40
Maks. napięcie / natężenie*	230V/16A	230V/16A	400V/32A	400V/32A	400V/63A	400V/100A
Zakres temperatury	+40°C do 240°C	+40°C do 240°C	+40°C do 240°C	+40°C do 240°C	+40°C do 240°C	+40°C do 240°C
W zestawie	• 3 zwory • Walizka	• Zwora obrotowa	• Zwora obrotowa	• Wózek • Zwora obrotowa	• Pilot na podczerwień	• Pilot na podczerwień

* Inne wartości napięcia na życzenie.

WYBÓR NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ

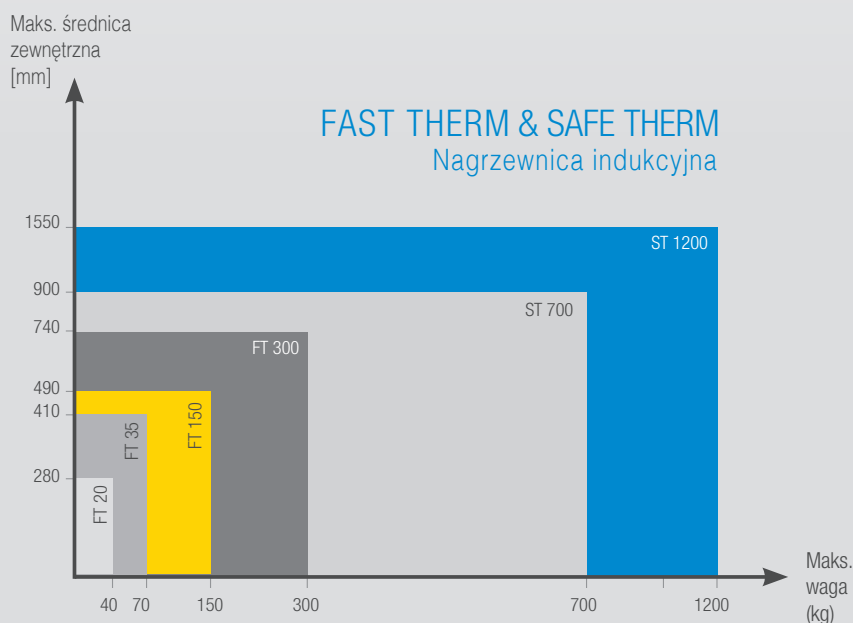

Rozwiązania specjalistyczne

- Wymiary naszej gamy nagrzewnic można modyfikować, tak by pasowały do nagrzewanych części, metody produkcji, czy typu zasilania.
- Indywidualne rozwiązania z wykorzystaniem technologii średnich częstotliwości są dostępne na życzenie.



AKCESORIA

Experts & Tools oferuje wyposażenie dodatkowe, takie jak dodatkowe zwory, przedłużki, podnośniki, czujniki temperatury, rękawice i wiele innych.

Szczegóły w katalogu NTN-SNR Narzędzia.



Więcej informacji