

ULTAGE :

Eshte lepší výkon s **Experts & Tools**

> **Vaše ciele : efektívnosť nákladov, technická spôsobilosť, bezpečnosť.**

Oddelenie NTN-SNR Experts & Tools ponúka široký rozsah nástrojov a služieb pre údržbu s cieľom uľahčiť údržbu ložísk a predĺžiť ich životnosť.

> **Nástroje vhodné pre ťažobný priemysel**

- Hydraulické sťahovaky s vlastným centrovaním > 20 ton
- Hydraulické matice (s priemerom do 1,000 mm)
- Ohrevné indukčné systémy (ložiská do 1200 kg)

Dostupné aj na prenájom.

> **Ponuka NTN - SNR LUB SOLUTIONS pre ťažobné zariadenia**

- **VIB** mazací tuk (vibrácie a otrasy) pre vibračné panely
- **LUB HEAVY DUTY** pre vysokú záťaž
- **HIGH TEMP** pre vysoké teploty
- Automatické mazanie, čerpadlá a príslušenstvo pre centrálné mazanie až do 1000 mazacích miest

> **Užívateľský servis pre každú situáciu**

- Technická podpora (montáž a demontáž)
- Renovácia ložísk odstránených počas pravidelnej údržby
- Školenia pre údržbové tímy
- Diagnostika poškodených ložísk
- Vibračná analýza pri inštalácii

ULTAGE



Pre ďalšie informácie prosím navštívte našu [www stránku](http://www.ntn-snr.com) alebo kontaktujte predajcov.

www.ntn-snr.com
Mail: info@ntn-snr.fr
biuro.warszawa@ntn-snr.fr



NTN SNR



NAJVÝKONNEJŠIE SÚDKOVÉ LOŽISKÁ

Siège social : NTN-SNR ROULEMENTS - Rue des Usines - 74000 Anancy - France
RCS Anancy B 325821072 - Code NAF 291H - Code NACE 29.1

www.ntn-snr.com

NTN SNR

ULTAGE

www.ntn-snr.com


With You

NTN-SNR ULTAGE : Lepší výkon pre vaše zariadenia

ULTAGE značka pre ULTIMATE STAGE prevedenie, ktorý poskytuje dlhšiu životnosť, vyššie otáčky, znižuje náklady na údržbu a prispieva k ochrane životného prostredia.

Pre vaše aplikácie:

- > Dvojnásobná životnosť
- > Zvýšená prevádzková rýchlosť - povolené otáčky
- > Znížené náklady na údržbu a predĺženia servisných intervalov
- > Spoľahlivosť a zníženie vplyvu na životné prostredie
- > Zlepšený výkon - zmenšené rozmery
- > Zvýšená produktivita Vašich zariadení

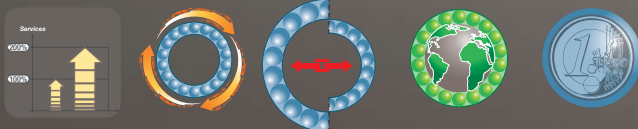

...náš NTN-SNR ULTAGE sortiment

- > Vyššia kvalita ocele s extrémnou čistotou pre lepšiu odolnosť proti únave materiálu
- > Optimalizované tepelné spracovanie pre lepšiu odolnosť proti odlupovaniu a nárazom
- > Vnútna geometria eliminujúca prehrievanie, prevádzkový hluk a spotrebu maziva
- > ULTAGE sortiment dostupný vo všetkých rozmeroch
- > EE uzavretá verzia dostupná pre oceľovú kľetku

Vnútny priemer od 25 mm až po vonkajší priemer do 2180 mm

NTN - SNR ponúka jeden z najširších sortimentov súdkových ložísk na trhu.




ULTAGE

Riešenia pre ložiská:


Lisovaná oceľová kľetka (EA)

Dvojdielna, vedená na vnútornom krúžku

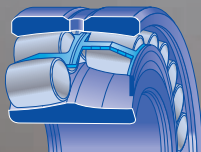

- > Znížené trenie a opotrebenie
- > Optimálne mazanie a vysoká rýchlosť


Masívna mosadzná kľetka (EM)
Jednodielna, vedená na valivých telesách

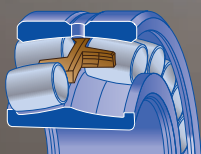

- > Extrémne odolná pre dlhú životnosť v najnáročnejších podmienkach

Špeciálne tolerancie pre vibračné aplikácie (EF800)

Jednodielna mosadzná kľetka so zúženými toleranciami vnútorného a vonkajšieho priemeru a radiálnej vôle.

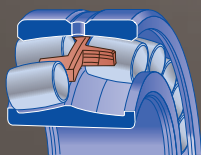

- > Extrémna presnosť obežnej dráhy valivých teles pre dlhšiu životnosť

Uzavreté ložiská



- > Optimalizovaný dizajn tesnenia: optimalizovaný brit pre garanciu konštantného tlaku aj pri vychýlení, prevádzková teplota do +110oC.
- > Sériá 22 200 a 22 300: minimálne rozšírenie ložiska pre vloženie tesnenia.

Použitie:

Bane, lomy a cementárne



Kombinácia zaťaženia, znečistenia, nárazov, vibrácií, posunu atď...

- > ULTAGE ložisko (séria EF800) Je špeciálne navrhnuté pre uvedené podmienky tak, aby zlepšilo produktivitu Vášho stroja.

Papierenský priemysel



Prítomnosť vody, vysoké otáčky a veľké zaťaženie, presnosť pri otáčaní a spoľahlivosť mazania...

- > ULTAGE ložisko prispieva k spoľahlivosti a dlhšej životnosti.

Oceliarsky priemysel



Vysoké teploty, vychýlenie, vysoká záťaž, vysoké znečistenie... charges élevées, haut niveau de pollution, etc.

- > ULTAGE ložisko predlžuje servisné intervaly.