

# AGRIHUB

**MACHEN SIE MEHR BODEN GUT - MIT DEN ROBUSTEN  
SCHEIBENEGGENLAGERUNGEN VON NTN-SNR**

**NTN® SNR®**

[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



With You



**NEUE!**


**OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  
FÜR EINEN BESSEREN ROSTSCHUTZ**

AUSGESTATTET MIT MILLIONENFACH  
BEWÄHRTEN AUTOMOBIL-RADLAGERN,  
SETZEN DIESE EINHEITEN NEUE MAßSTÄBE  
IN DER LANDMASCHINENTECHNIK.



# VERLÄSSLICH LANGLEBIG

BETRIEBSSICHER UND STÖRUNGSFREI AUCH UNTER SCHWIERIGSTEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

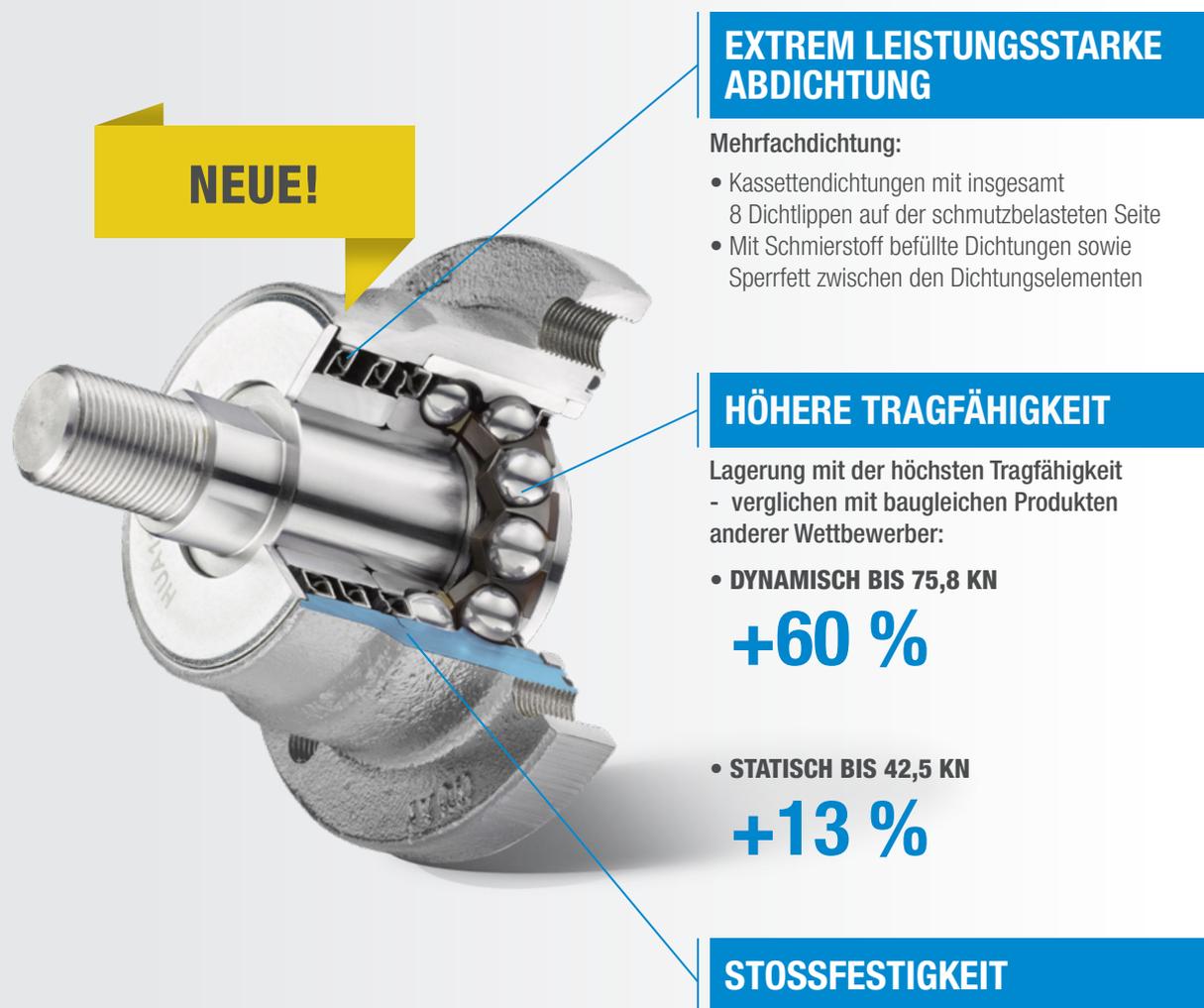

**NEUE!**

## EXTREM LEISTUNGSSTARKE ABDICHTUNG

Mehrfachdichtung:

- Kassettendichtungen mit insgesamt 8 Dichtlippen auf der schmutzbelasteten Seite
- Mit Schmierstoff befüllte Dichtungen sowie Sperrfett zwischen den Dichtungselementen

## HÖHERE TRAGFÄHIGKEIT

Lagerung mit der höchsten Tragfähigkeit - verglichen mit baugleichen Produkten anderer Wettbewerber:

- DYNAMISCH BIS 75,8 KN

**+60 %**

- STATISCH BIS 42,5 KN

**+13 %**

## STOSSFESTIGKEIT

- Gehäuse aus Kugelgraphitguss
- Optimierte, dickwandige Gehäusebauform mit sehr hoher mechanische Festigkeit und Stabilität im Bereich der Dichtungen

## ÄQUIVALENTE PRODUKTE

ÄQUIVALENTE PRODUKTE		UNSERE TEILENUMMERN
BAA-0004	AHU28117A-01	<b>HUA14-4M12-S01</b>
BAA-0012	AHU28117A-02	<b>HUA14-5M12-S01</b>
BAA-0006	AHU28117A-03	<b>HUA14-6M12-S01</b>

Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von NTN-SNR ROULEMENTS. Jegliche vollständige oder teilweise Reproduktion ohne vorherige Genehmigung von NTN-SNR ROULEMENTS ist ausdrücklich verboten. Bei einem Verstoß gegen diesen Absatz können Sie strafrechtlich verfolgt werden. Für Fehler oder Unterlassungen, die sich trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung in das Dokument eingeschlichen haben könnten, lehnt NTN-SNR ROULEMENTS jede Haftung ab. Aufgrund einer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspolitik behalten wir uns vor, einzelne oder alle der in diesem Dokument dargestellten Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. © NTN-SNR ROULEMENTS, Internationales Copyright 2020.

